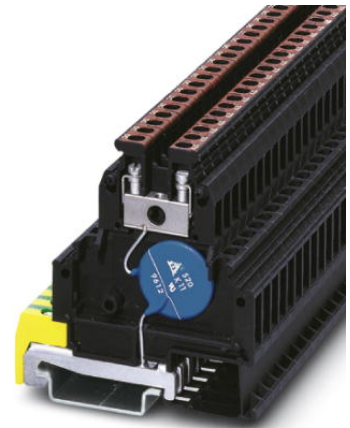



# TT-SLKK 5-C 3N3-230AC

Obj.č.: 2798792


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2798792>

Svornice s odrušovacím kondenzátorem mezi tělem svornice a nosnou lištou, samostatná přípojka PE, kapacita: 3,3 nF, montáž na NS 35/7,5, šířka svornice: 6,2 mm, výška svornice: 69 mm

Údaje	
EAN	 4 017918 101480
Balení	1 ks
Celní tarif	85363010
Váha brutto v kusech	0,01926 kg
Informace v katalogu	Strana 113 (TT-2011)

#### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
31.01.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

Obecně	
Materiál pouzdra	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Barva	černá
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 85 °C

Způsob montáže	Nosná lišta: 35 mm
Typ konstrukce	Jednopatrová svornice - samostatné připojení PE
Počet pólů	1
Druh ochrany	IP20
Směr působení	Line-Earth Ground
Šířka	6,2 mm
Výška	66,5 mm
Hloubka	69,5 mm

#### Ochranný obvod

Jmenovité napětí $U_N$	230 V AC
Nejvyšší trvalé napětí UC	250 V AC
Nejvyšší trvalé napětí $U_C$ (vodič-země)	250 V AC
Jmenovitý proud $I_N$	34 A (45 °C)
Mezní frekvence $f_g$ (3dB), asym. (PE) v 50 Ohm-Systému	typ. 2 MHz
Mezní frekvence $f_g$ (3dB), asym. (PE) ve 150 Ohm-Systému	typ. 550 kHz
Mezní frekvence $f_g$ (3dB), asym. (PE) ve 600 Ohm-Systému	typ. 170 kHz
Kapacita (vodič-země)	3,3 nF

#### Data připojení

Způsob připojení	Šroubové připojení
Typ připojení IN	Šroubové svornice
Typ připojení OUT	Šroubové svornice
Závit šroubu	M3
Utahovací moment	0,5 Nm
Délka odstranění izolace	8 mm
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12

#### Normy

Normy/předpisy	VDE 0565-1
----------------	------------

## Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

## Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Montáž</b>		
2770228	D-UKK 3/5 BK	Zakončovací kryt, Délka: 56 mm, Šířka: 2,5 mm, Výška: 66,5 mm, Barva: černá
2770833	DP-UKK 3/5 BK	Distanční deska, Délka: 56 mm, Šířka: 2,5 mm, Výška: 25 mm, Barva: černá

## Značení

1051993	B-STIFT	Značkovač, k ručnímu popisu nepotíštěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm
1051016	ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	Označovací štítek, Pás, bílá, popsané, popisovatelné pomocí: Plotter, podélně potištěné: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 491-500, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm
1051414	ZB 6,LGS:L1-N,PE	Označovací štítek, Pás, bílá, popsané, popisovatelné pomocí: Plotter, podélně: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm
1051430	ZB 6,LGS:U-N	Označovací štítek, Pás, bílá, popsané, popisovatelné pomocí: Plotter, podélně potištěné: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm
1050499	ZB 6:SO/CMS	Označovací štítek, bílá, pro šířku svorek: 6 mm
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm

0808749	ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-100, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 6,15 mm
0808736	ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 6,15 mm
0808710	ZBF 6:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 6,15 mm

### Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Montáž</b>		
2770228	D-UKK 3/5 BK	Zakončovací kryt, Délka: 56 mm, Šířka: 2,5 mm, Výška: 66,5 mm, Barva: černá
2770833	DP-UKK 3/5 BK	Distanční deska, Délka: 56 mm, Šířka: 2,5 mm, Výška: 25 mm, Barva: černá
2839295	SSA 3-6	Přípojka pro rychlé připojení stínění pro průměr vodiče 3 - 6 mm Vedení pro připojení uzemnění 200 mm, černá,
2839512	SSA 5-10	Přípojka pro rychlé připojení stínění pro průměr vodiče 5 - 10 mm Vedení pro připojení uzemnění 200 mm, černá,

### Výkres/schéma

Diagram


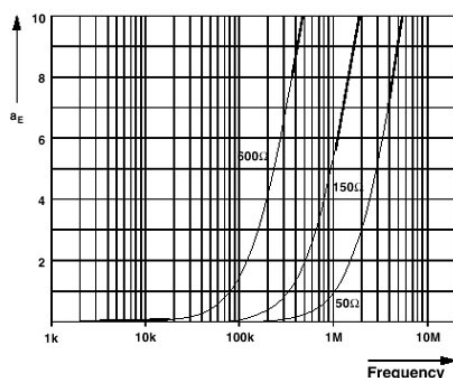


Schéma zapojení

---

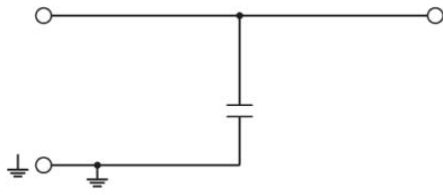

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.