

## Průmyslový termostat s externím snímačem Perry

**Obj. č.: 56 04 65**

1TCTBO 88



**Obj. č.: 56 04 66**

1TCTBO 90



**Obj. č.: 56 04 67**

1TCTBO 91

### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup průmyslového termostatu s externím snímačem Perry. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Účel použití

Termostat slouží regulaci teploty v místnosti. Běžně se instaluje z důvodu regulace teploty až do max. hodnoty 40 °C ve sklenících, inkubátorech a všude tam, kde je nutné kontrolovat teplotu do úrovně 40 °C.

Je vybaven speciálním spirálovým snímačem, který zajišťuje lepší citlivost a rychlejší reakci na změnu teploty.

### Schéma zapojení

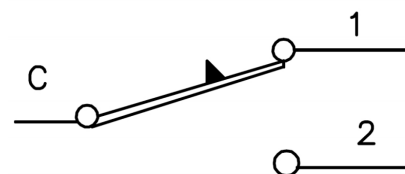

16(5) A 250 V ~

### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do průmyslového termostatu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro termostatu..

### Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhozovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

### Technické údaje

Model	1TCTBO 88	1TCTBO 90	1TCTBO 91
Nastavení max. teploty	+40 °C	+35 °C	+60 °C
Nastavení min. teploty	4 °C	-5 °C	20 °C
Rozměry (Š x V x D)	10,5 x 13,6 x 4,6 cm	6,1 x 10,5 x 6 cm	6,1 x 10,5 x 6 cm
Ochrana:	IP20	IP54	IP54
Kontaktní proud	16 (5) A		
Zatížitelnost kontaktů	230 V / 16 (5) A		
Napájení	Ze sítě		
Senzor dálkového ovládání	Ano		
Hystereze:	4 / 8 °C		

**Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/06/2017