

Průmyslový termostat s externím snímačem Perry

Obj. č.: 56 04 65

1TCTBO 88



Obj. č.: 56 04 66

1TCTBO 90



Obj. č.: 56 04 67

1TCTBO 91

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup průmyslového termostatu s externím snímačem Perry. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Termostat slouží regulaci teploty v místnosti. Běžně se instaluje z důvodu regulace teploty až do max. hodnoty 40 °C ve sklenících, inkubátorech a všude tam, kde je nutné kontrolovat teplotu do úrovně 40 °C.

Je vybaven speciálním spirálovým snímačem, který zajišťuje lepší citlivost a rychlejší reakci na změnu teploty.

Schéma zapojení

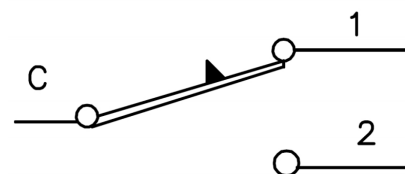

16(5) A 250 V ~

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do průmyslového termostatu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro termostatu..

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhozovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Model	1TCTBO 88	1TCTBO 90	1TCTBO 91
Nastavení max. teploty	+40 °C	+35 °C	+60 °C
Nastavení min. teploty	4 °C	-5 °C	20 °C
Rozměry (Š x V x D)	10,5 x 13,6 x 4,6 cm	6,1 x 10,5 x 6 cm	6,1 x 10,5 x 6 cm
Ochrana:	IP20	IP54	IP54
Kontaktní proud	16 (5) A		
Zatížitelnost kontaktů	230 V / 16 (5) A		
Napájení	Ze sítě		
Senzor dálkového ovládání	Ano		
Hystereze:	4 / 8 °C		

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/06/2017