


# UPCV3K 4-G-7,62

Obj.č.: 1838381


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1838381>

Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 1, Měřítka rastru: 7,62 mm, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! Upevňovací příruba: Příslušenství Obj.č. 1881202

## Údaje

EAN	 4 017918 134358
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,01624 kg
Informace v katalogu	Strana 441 (CAT-3-2013)

## Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2003


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecně

Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

#### Technická data

Zatěžovací proud maximální	20 A (při průřezu vodiče 4 mm <sup>2</sup> )
skupina izolačního materiálu	I
Otevřená boční stěna	nein
Počet pólů	1

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

#### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Montáž</b>		
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Nosná lišta profil G, materiál: ocel, perforovaná, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Nosná lišta profil G, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, tloušťka 1,5 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m

1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1881202	UPCV3K-F	<b>Víko přírubu</b> , řadí se zleva a zprava vedle UPCV3K 4-G-7,62, ke spolehlivému šroubovému uzávěru se zástrčkami se šroubovou přírubou

**Nářadí**

1205053	SZS 0,6X3,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, izolovaný, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6x3,5x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
---------	-------------	---

**Značení**

0824997	ZB 7,62 CUS	Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsání dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 7,62 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 7,5 mm
1054000	ZB 7,62:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 7,62 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 7,5 mm

**Zástrčka / adaptér**

1600027	CP-HCC 4	Kódovací profil, Barva: červená
---------	----------	---------------------------------

**Další výrobky**

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Obecně</b>		
1848892	PC 4 HV/ 2-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1882379	PC 4 HV/ 2-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1848902	PC 4 HV/ 3-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1882382	PC 4 HV/ 3-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1848915	PC 4 HV/ 4-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1882395	PC 4 HV/ 4-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín

1880106	PC 4 HV/ 5-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 5, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1880119	PC 4 HV/ 6-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 6, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1880122	PC 4 HV/ 7-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 7, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1880135	PC 4 HV/ 8-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 8, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1880148	PC 4 HV/ 9-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 9, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1880151	PC 4 HV/10-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 10, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1880164	PC 4 HV/11-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 11, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1880177	PC 4 HV/12-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 12, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1804904	PC 4/ 2-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1828249	PC 4/ 2-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1804917	PC 4/ 3-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1828252	PC 4/ 3-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1804920	PC 4/ 4-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1828265	PC 4/ 4-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1804933	PC 4/ 5-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 5, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1828278	PC 4/ 5-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 5, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín


1804946	PC 4/ 6-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 6, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1828281	PC 4/ 6-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 6, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1804959	PC 4/ 7-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 7, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1828294	PC 4/ 7-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 7, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1804962	PC 4/ 8-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 8, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1828304	PC 4/ 8-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 8, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1804975	PC 4/ 9-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 9, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1828317	PC 4/ 9-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 9, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1804988	PC 4/10-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 10, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1828320	PC 4/10-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 10, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1804991	PC 4/11-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 11, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1828333	PC 4/11-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 11, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1805000	PC 4/12-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 12, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1827583	PC 4/12-STF-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 12, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín

1840191	PCC 4/ 2-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Lisovaný spoj, Barva: zelená, Příslušné lisovací dutinkové kontakty s údaji o proudu [A] a rozsahu průřezu vodiče [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = pásové kontakty
1840188	PCC 4/ 3-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Lisovaný spoj, Barva: zelená, Příslušné lisovací dutinkové kontakty s údaji o proudu [A] a rozsahu průřezu vodiče [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = pásové kontakty
1840175	PCC 4/ 4-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Lisovaný spoj, Barva: zelená, Příslušné lisovací dutinkové kontakty s údaji o proudu [A] a rozsahu průřezu vodiče [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = pásové kontakty
1840162	PCC 4/ 5-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 5, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Lisovaný spoj, Barva: zelená, Příslušné lisovací dutinkové kontakty s údaji o proudu [A] a rozsahu průřezu vodiče [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = pásové kontakty
1840159	PCC 4/ 6-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 6, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Lisovaný spoj, Barva: zelená, Příslušné lisovací dutinkové kontakty s údaji o proudu [A] a rozsahu průřezu vodiče [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = pásové kontakty
1840146	PCC 4/ 7-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 7, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Lisovaný spoj, Barva: zelená, Příslušné lisovací dutinkové kontakty s údaji o proudu [A] a rozsahu průřezu vodiče [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = pásové kontakty
1840133	PCC 4/ 8-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 8, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Lisovaný spoj, Barva: zelená, Příslušné lisovací dutinkové kontakty s údaji o proudu [A] a rozsahu průřezu vodiče [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = pásové kontakty

1840120	PCC 4/ 9-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 9, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Lisovaný spoj, Barva: zelená, Příslušné lisovací dutinkové kontakty s údaji o proudu [A] a rozsahu průřezu vodiče [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = pásové kontakty
1840117	PCC 4/10-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 10, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Lisovaný spoj, Barva: zelená, Příslušné lisovací dutinkové kontakty s údaji o proudu [A] a rozsahu průřezu vodiče [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = pásové kontakty
1840104	PCC 4/11-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 11, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Lisovaný spoj, Barva: zelená, Příslušné lisovací dutinkové kontakty s údaji o proudu [A] a rozsahu průřezu vodiče [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = pásové kontakty
1840094	PCC 4/12-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 12, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Lisovaný spoj, Barva: zelená, Příslušné lisovací dutinkové kontakty s údaji o proudu [A] a rozsahu průřezu vodiče [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = pásové kontakty

### Výkres/schéma

Výkres v měřítku

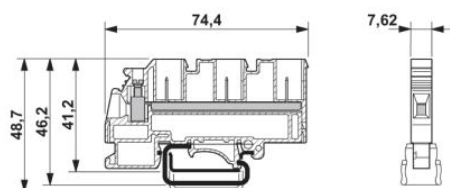

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.