

SP 4/10

Obj.č.: 3042984

Obrázek zobrazuje 6-pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3042984>

Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Šířka: 62 mm, Výška: 41,5 mm, Barva: šedá

Údaje

EAN	 4 017918 956318
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,04296 kg
Informace v katalogu	Strana 417 (CAT-3-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry

Šířka	62 mm
Délka	21 mm
Výška	41,5 mm

Technická data

Zatěžovací proud maximální	32 A (při průřezu vodiče 6 mm ²)
Zatěžovací rázové napětí	8 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 61984
Jmenovitý proud I _N	32 A
Jmenovité napětí U _N	800 V
Otevřená boční stěna	nein
Počet pólů	10

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,08 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	28
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	10
Min. průřez vodiče, ohebný	0,08 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	28
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	12
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	4 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
	4 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdem max	0,5 mm ²
	1 mm ²
Způsob připojení	Připojení tažnou pružinou
Délka odstranění izolace	10 mm
válečkový kalibr	A4

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, IECEE CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Montáž


3040559	PR	Pojistka, Počet pólů: 1, Barva: oranžová
3040630	PR/2	Pojistka, Počet pólů: 2, Barva: oranžová
3040614	PRZ	Pojistka, Šířka: 5,2 mm, Délka: 3 mm, Počet pólů: 2, Barva: oranžová
3040591	PSH 3- 6	Spona přípojky stínění, Barva: černá
3040601	PSH 5-10	Spona přípojky stínění, Barva: černá
3040627	PZ/2	Odlehčovač tahu, Počet pólů: 2, Barva: černá
3040643	PZ/4	Odlehčovač tahu, Počet pólů: 4, Barva: černá

Zástrčka / adaptér


3002885	ISH 4/0,5	Izolační dutinka, Barva: šedá
3002898	ISH 4/1,0	Izolační dutinka, Barva: černá

Výkres/schéma

Diagram

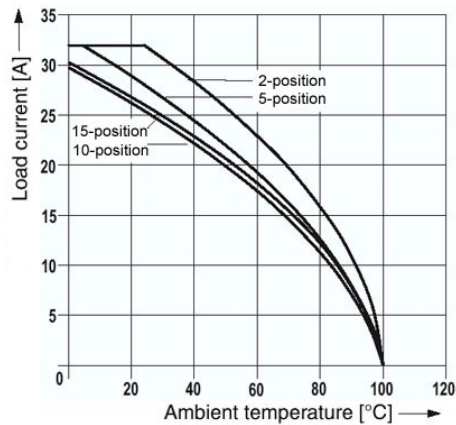

Křivka snížení výkonu pro svorku s tažnou pružinou se všemi variantami zástrček SP 4/... .

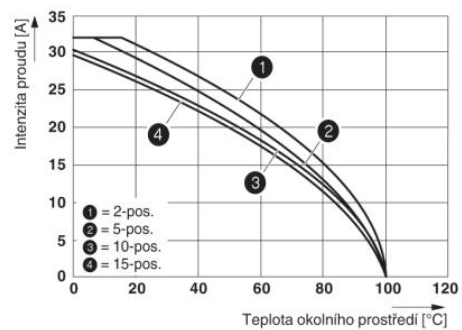

Obrázek ukazuje zátěžovou křivku svorky ST 4... ve spojení s konektorem SP 4

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.