

SPV 2,5/ 1-R GNYE

Obj.č.: 3041105


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3041105>

Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: zeleno-žlutá

Údaje

EAN	 4 046356 055079
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00362 kg
Informace v katalogu	Strana 421 (CAT-3-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
04.01.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Popis výrobku

Prvek zástrčky vpravo, pouzdro vlevo s uzavíracím čepem, vpravo uzavřený krytem

Technické údaje

Rozměry

Šířka	5,2 mm
Délka	23,4 mm

Výška	34 mm
-------	-------

Technická data

Zatěžovací proud maximální	24 A (při průřezu vodiče 2,5 mm ²)
Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 61984
Jmenovitý proud I _N	24 A
Jmenovité napětí U _N	500 V
Otevřená boční stěna	nein
Počet pólů	1

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,08 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	28
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Min. průřez vodiče, ohebný	0,08 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	28
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	14
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
	2,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	0,5 mm ²
Způsob připojení	Připojení tažnou pružinou
Délka odstranění izolace	10 mm
válečkový kalibr	A3

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Kryt		
3036725	DP PS-5	Distanční deska, Barva: červená
Montáž		
3041862	PRV/2	Pojistka, Počet pólů: 2, Barva: oranžová
3040591	PSH 3- 6	Spona přípojky stínění, Barva: černá
3040601	PSH 5-10	Spona přípojky stínění, Barva: černá
3040627	PZ/2	Odlehčovač tahu, Počet pólů: 2, Barva: černá
3040643	PZ/4	Odlehčovač tahu, Počet pólů: 4, Barva: černá
Zástrčka / adaptér		
0201731	MPS-IH BK	Izolační dutinka, Barva: černá
0201689	MPS-IH BU	Izolační dutinka, Barva: modrá
0201702	MPS-IH GN	Izolační dutinka, Barva: zelená
0201728	MPS-IH GY	Izolační dutinka, Barva: šedá
0201676	MPS-IH RD	Izolační dutinka, Barva: červená
0201663	MPS-IH WH	Izolační dutinka, Barva: bílá
0201692	MPS-IH YE	Izolační dutinka, Barva: žlutá
0201744	MPS-MT	Zkušební zástrčka
3030983	PS-5	Zkušební adaptér, Barva: červená
3038723	PS-5/2,3MM RD	Zkušební zástrčka, Barva: červená
0201647	RPS	Redukční konektor, Barva: šedá

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Schématický výkres

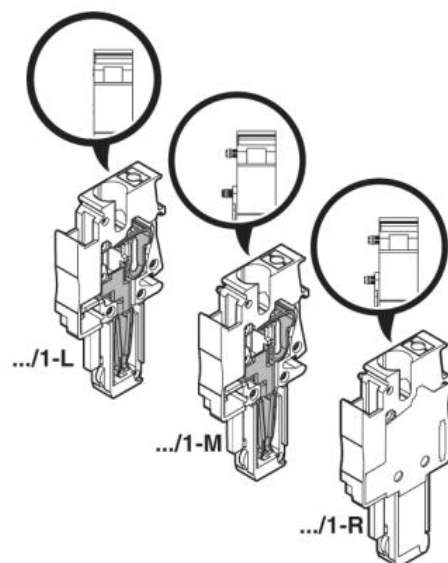

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.