

QP 1,5/ 1-M

Obj.č.: 3051043

Vyobrazení ukazuje různé varianty výrobku (levý, střední a pravý prvek) v různých barevných kombinacích


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3051043>

Zástrčka, Způsob připojení: Rychlé připojení, Počet pólů: 1, Průřez: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Šířka: 5,2 mm, Výška: 40 mm, Barva: šedá

Údaje

EAN	 4 046356 082891
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00415 kg
Informace v katalogu	Strana 425 (CAT-3-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Popis výrobku

Prvek zástrčky ve středu, pouzdro vlevo s uzavíracím čepem, vpravo otevřený bez krytu

Technické údaje

Rozměry

Šířka	5,2 mm
Délka	20 mm

Výška	40 mm
-------	-------

Technická data

Zatěžovací proud maximální	17,5 A (při průřezu vodiče 1,5 mm ²)
Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 61984
Jmenovitý proud I _N	17,5 A
Jmenovité napětí U _N	500 V
Počet pólů	1

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,25 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	16
Min. průřez vodiče, ohebný	0,25 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	24
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	16
Způsob připojení	Rychlé připojení
Materiál izolace žíly	PVC / PE
Uspořádání pramenů dle VDE 0295 / nejmenší průměr drátu	VDE 0295 tř.1-5

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

CSA, cULus Recognized, GL

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Kryt

3036725	DP PS-5	Distanční deska, Barva: červená
---------	---------	---------------------------------

Nářadí

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
---------	---------------	--

Zástrčka / adaptér


0201731	MPS-IH BK	Izolační dutinka, Barva: černá
0201689	MPS-IH BU	Izolační dutinka, Barva: modrá
0201702	MPS-IH GN	Izolační dutinka, Barva: zelená
0201728	MPS-IH GY	Izolační dutinka, Barva: šedá
0201676	MPS-IH RD	Izolační dutinka, Barva: červená
0201663	MPS-IH WH	Izolační dutinka, Barva: bílá
0201692	MPS-IH YE	Izolační dutinka, Barva: žlutá
0201744	MPS-MT	Zkušební zástrčka
3030983	PS-5	Zkušební adaptér, Barva: červená
3038723	PS-5/2,3MM RD	Zkušební zástrčka, Barva: červená
0201647	RPS	Redukční konektor, Barva: šedá

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Schématický výkres

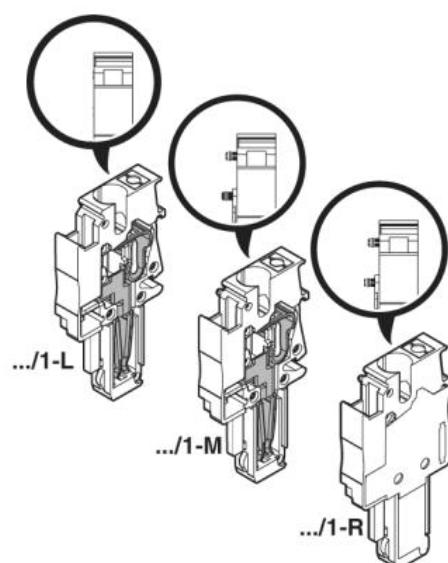

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.