 


EM-DUO 120/15

Obj.č.: 5600461


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=5600461>

Dvojitá zásuvka na lištu, pro montáž na nosnou lištu 35 mm podle EN 60715, barva pouzdra: bílá, se šroubovým připojením, varianty podle zemí: USA



Údaje

EAN	 4 017918 929930
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,2034 kg
Informace v katalogu	Strana 519 (CAT-5-2013)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	125 V AC
Jmenovitý proud I_N	15 A
Materiál kontakt	CuZn37
Dle země použitelné v	USA
Barva	bílá
Izolační materiál	PVC 94 V0
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Normy/předpisy	UL 508

Šířka	83 mm
Výška	134 mm
Hloubka	49 mm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	30
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	10
Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace


cULus Listed

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma


Výkres připojení

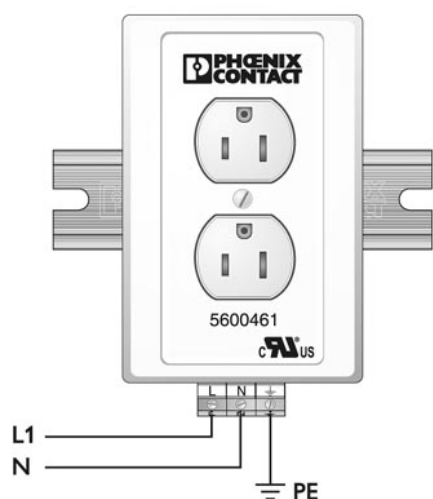

Výkres v měřítku

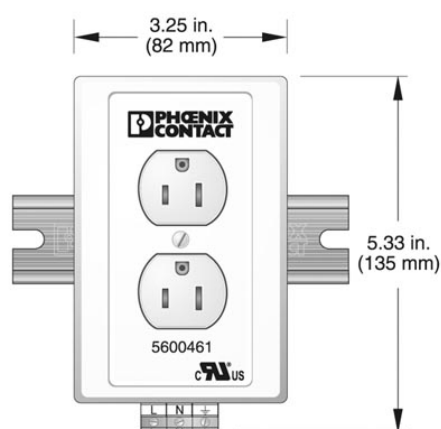

Pohled zepředu

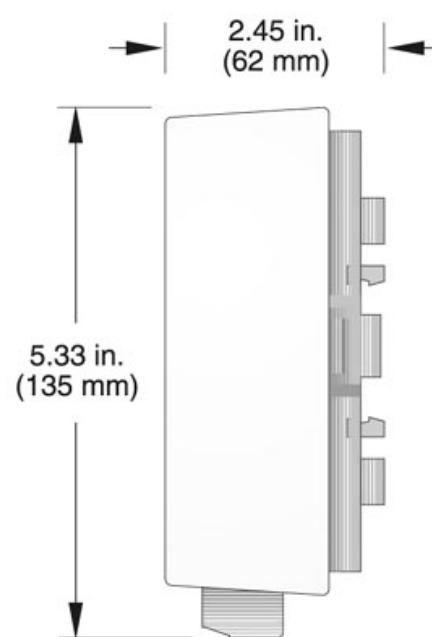

Boční pohled

Pohled zdola


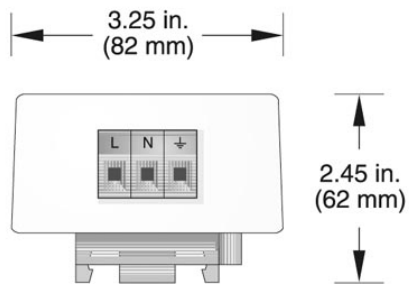


Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>

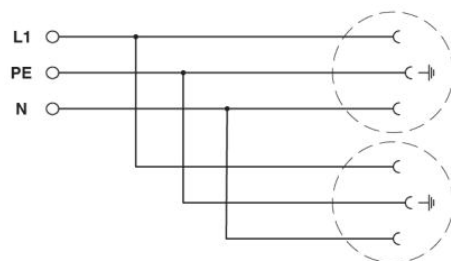

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.