

IC-DFR 8

Obj.č.: 1852082


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852082>

Příslušenství, Počet pólů: 8, Měřítka rastru: 5,08 mm, Barva: zelená,
Tento montážní rám se používá pouze v kombinaci s IC 2,5/...-
STGF-5,08

Údaje

EAN	 4 017918 108960
Balení	1 ks
Celní tarif	39269097
Váha brutto v kusech	0,0024 kg
Informace v katalogu	Strana 350 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřítka rastru	5,08 mm
Rozměr a	35,56 mm
Počet pólů	8

Technická data

Rodina výrobků	IC-DFR
skupina izolačního materiálu	I
jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
0708263	DFK-MSTB-SS	Sada šroubů, k připevnění zásuvky konektoru na stěnu přístroje, sestávající ze vždy jednoho šroubu M3 x 10, jedné pružné podložky a jedné matice

Obecně

1825501	IC 2,5/ 2-STGF-5,08	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 5,08 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
---------	---------------------	--


Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky

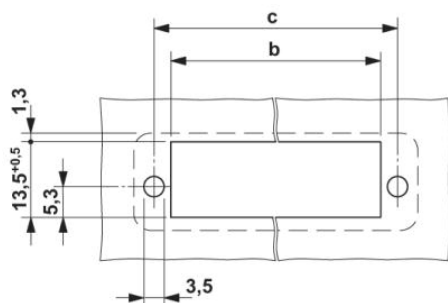

Rozměr b: 10,84mm + (počet pólů x 5,08mm)
 Rozměr c: rozměr b + 5,83mm

Výkres v měřítku

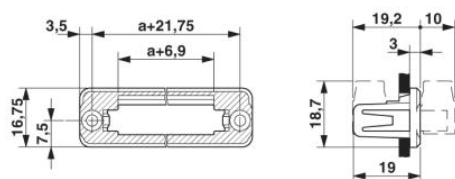

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.