

PTSM 0,5/ 2-2,5-V THR R44

Obj.č.: 1770953


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1770953>

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 6 A, Jmenovité napětí: 200 V, Rozteč: 2,5 mm, Počet pólů: 2, Způsob připojení: Pružinový spoj, Montáž: SMD/THT/THR, Směr připojení vodič/deska: 90 °, Barva: černá

Údaje

EAN	 4 046356 459532
Balení	310 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,0021 kg
Informace v katalogu	Strana 51 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
08.10.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

rozměry / póly

Délka	5 mm
Měřítka rastru	2,5 mm
Rozměr a	2,5 mm
Počet pólů	2

rozměry kolíku	0,3 x 0,8 mm
vzdálenost kolíků	2,5 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,2 mm

Technická data

Rodina výrobků	PTSM 0,5/...-V-THR
skupina izolačního materiálu	IIIa
zatěžovací rázové napětí (III/3)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	2,5 kV
Jmenovité napětí (III/3)	63 V
jmenovité napětí (III/2)	200 V
jmenovité napětí (II/2)	200 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	6 A
jmenovitý průřez	0,5 mm ²
Zatěžovací proud maximální	6 A
Izolační materiál	LCP
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Délka odstranění izolace	6 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	150 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	5 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	0,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	0,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	20
AWG podle UL/CUL min	26
AWG podle UL/CUL max	20

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1205202	SZS 0,4X2,0	Mikro-šroubovák, s drážkou, velikost: 0,4x2,0x60 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí a otočným víčkem

Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky

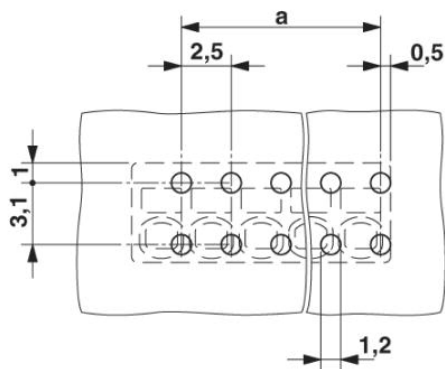

Výkres v měřítku

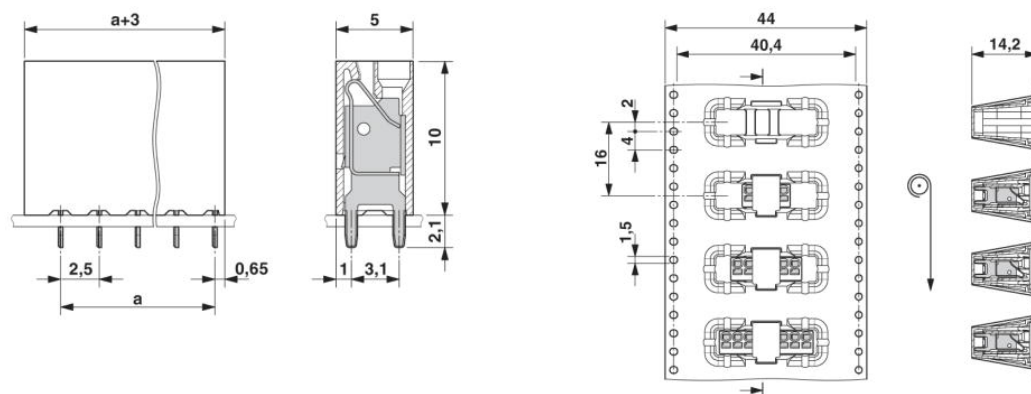

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.