

FRONT-SFL 2,5/F48

Obj.č.: 2285603


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2285603>

Šroubová konektorová lišta, Jmenovitý proud: 4 A, Počet pólů: 48,
Měřítka rastru: 0 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva:
zelená, Povrch kontaktů: Cín

Údaje

EAN	 4 017918 056001
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,17767 kg
Informace v katalogu	Strana 791 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
26.11.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Délka	45,32 mm
Výška	35,3 mm
Šířka	95 mm
Měřítka rastru	0 mm
Počet pólů	48

průměr vyvrtaného otvoru	2,8 mm
Závit šroubu	M2,5
Utahovací moment min.	0,4 Nm
Utahovací moment max	0,5 Nm

Technická data

Rodina výrobků	FRONT-SFL 2,5
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	4 kV
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	4 A
Jmenovité napětí U_N	250 V
jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Délka odstranění izolace	10 mm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

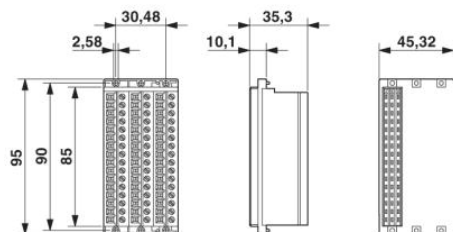

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.