

MCC-MT 0,5-1,0 BAND

Obj.č.: 1898622

Dodávka jako páskované zboží - respektujte prosím výkres!


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1898622>

Dutinkový kontakt, po nalisování vodiče se vsune do zástrčky, pro pouzdro modulového konektoru MCC 1...-STZ-3,81 a MCC 1...-STZF-3,81, pro rozsahy průřezů od 0,5 mm² do 1 mm²

Údaje

EAN	 4 017918 167301
Balení	6500 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00048 kg
Informace v katalogu	Strana 827 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Technická data

Jmenovitý proud	8 A (při průřezu vodiče 1 mm ²)
Min. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1 mm ²

Data připojení

Průměr žíly, vč. izolace	1,4 mm ... 1,8 mm
Délka odizolování dílčí žíly	4 mm

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

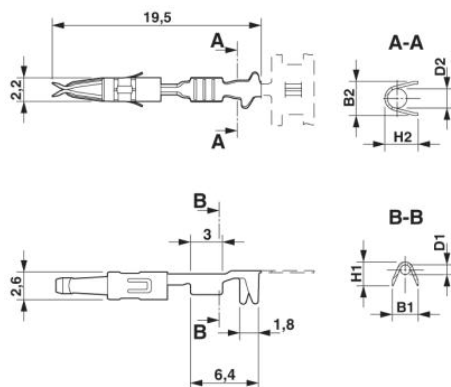

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.