

MSTBC-MT 0,5-1,0 BA

Obj.č.: 3190645

Dodávka jako páskované zboží - respektujte prosím výkres!


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3190645>

Modulový dutinkový kontakt, po nalisování vodiče se vsune do pouzdra konektoru MSTBC, pro vodiče 0,5 - 1,0 mm², pásový kontakt

Údaje

EAN	 4 017918 117436
Balení	4000 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00045 kg
Informace v katalogu	Strana 827 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Technická data

Jmenovitý proud	12 A (při průřezu vodiče 1 mm ²)
Min. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1 mm ²

Data připojení

Průměr žíly, vč. izolace	1,4 mm ... 2,31 mm
--------------------------	--------------------

Délka odizolování dílčí žíly	3,5 mm
------------------------------	--------

Údaje o materiálu

Materiál kontakt	CuFe
Materiál povrch kontaktu	pocínovaná

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace


GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

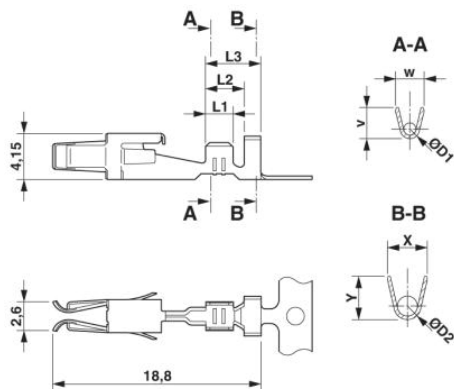

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.