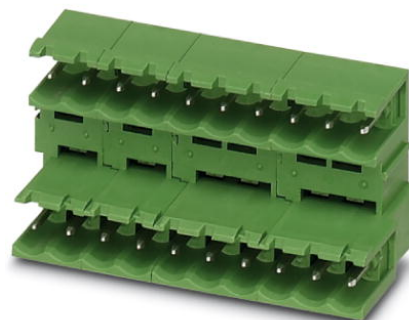


MDSTB 2,5/ 3-G

Obj.č.: 1762059

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1762059>

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 10 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení, Připojitelná! Pojistná příruba: č. výr. 1736771, 1736768. U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

Údaje

EAN	 4 017918 030971
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00436 kg
Informace v katalogu	Strana 326 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Délka	22,1 mm
Měřítka rastru	5 mm

Rozměr a	10 mm
Počet pólů	3
rozměry kolíku	1 x 1 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,4 mm

Technická data

Rodina výrobků	MDSTB 2,5/...-G
skupina izolačního materiálu	IIIa
zatěžovací rázové napětí (III/3)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	4 kV
jmenovité napětí (III/2)	320 V
jmenovité napětí (II/2)	400 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	10 A
Jmenovité napětí U_N	250 V
Zatěžovací proud maximální	10 A
Izolační materiál	PBT
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	15 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	15 A

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCEB CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
1806588	MDSTB 2,5-AS	Vyrážecí, namontovat na každé straně zásuvky konektoru
1786679	MDSTB-SE	Bočnice, pro boční uzavření zásuvky konektoru MSTB, tloušťka 2,54 mm, barva: zelená
1755477	MSTB-BL	Prázdný prvek, pro oddělení, nasazuje se na pólový kolík ze zeleného izolačního materiálu

Obecně

1736771	MDSTB 2,5/ 2-GFL-5,08	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 10 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 5,08 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení, Připojitelná! Pojistná příruba: č. výr. 1736771, 1736768. U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!
1736768	MDSTB 2,5/ 2-GFR-5,08	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 10 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 5,08 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení, Připojitelná! Pojistná příruba: č. výr. 1736771, 1736768. U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

Značení

0804183	SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN	Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-(99)100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 5 mm
---------	-----------------------	--

Zástrčka / adaptér

1734401	CR-MSTB	Kódovací prvek, zasunuje se do vybrání na zásuvce konektoru, resp. na invertované zástrčce, z červeného izolačního materiálu
---------	---------	--

Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
1909223	FKCT 2,5/ 3-ST	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1779848	MSTBT 2,5/ 3-ST	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín


Obecně

1910364	FKC 2,5/ 3-ST	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1910539	FKC 2,5/ 3-STF	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1909414	FKCT 2,5/ 3-STF	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1909728	FKCVR 2,5/ 3-ST	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1909896	FKCVR 2,5/ 3-STF	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1910047	FKCVW 2,5/ 3-ST	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1910212	FKCVW 2,5/ 3-STF	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1779424	FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1779657	FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1754465	MSTB 2,5/ 3-ST	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1786844	MSTB 2,5/ 3-STF	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1765784	MSTBP 2,5/ 3-ST	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1792029	MVSTBR 2,5/ 3-ST	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1835481	MVSTBR 2,5/ 3-STF	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1792537	MVSTBW 2,5/ 3-ST	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín


1835290	MVSTBW 2,5/ 3-STF	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1768778	SMSTB 2,5/ 3-ST	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín

Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky

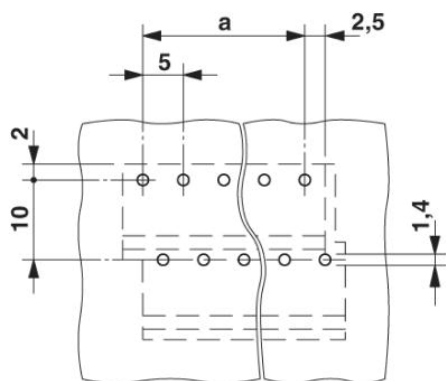

Výkres v měřítku

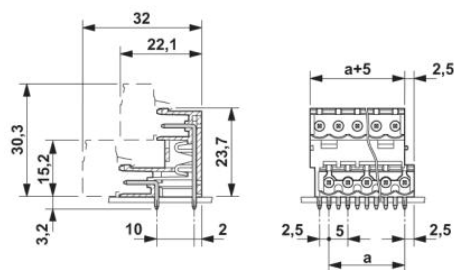

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.