

# MSTBC-MT 0,5-1,0

Obj.č.: 3190564


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3190564>

Modulový dutinkový kontakt, po nalisování vodiče se vsune do pouzdra konektoru MSTBC, pro vodiče 0,5 - 1,0 mm<sup>2</sup>

## Údaje

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 093396 |
| Balení               | 100 ks                                                                                               |
| Celní tarif          | 85366990                                                                                             |
| Váha brutto v kusech | 0,00042 kg                                                                                           |
| Informace v katalogu | Strana 827 (CAT-1-2013)                                                                              |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Technická data

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Jmenovitý proud            | 12 A (při průřezu vodiče 1 mm <sup>2</sup> ) |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,5 mm <sup>2</sup>                          |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 1 mm <sup>2</sup>                            |

### Data připojení

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Průměr žíly, vč. izolace | 1,4 mm ... 2,31 mm |
|--------------------------|--------------------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Délka odizolování dílčí žíly | 3,5 mm |
|------------------------------|--------|

#### Údaje o materiálu

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Materiál kontakt         | CuFe       |
| Materiál povrch kontaktu | pocínovaná |

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

#### Příslušenství


| Informace | Popis | Popis výrobku |
|-----------|-------|---------------|
|-----------|-------|---------------|

#### Nářadí

|         |                 |                                                                                                                                    |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1204038 | CRIMPFOX MT 2,5 | Lisovací kleště, k nalisování vodičů na kontakty modulových zásuvek STG-MTN, oblast lisování: 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 20-14 |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Výkres/schéma

Výkres v měřítku

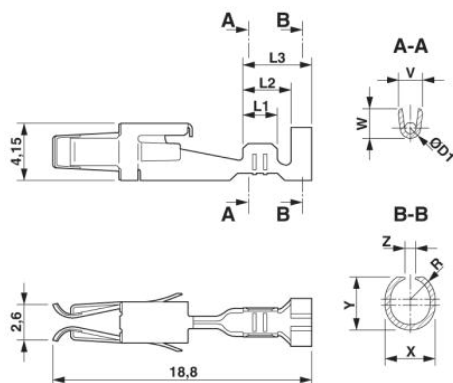

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.