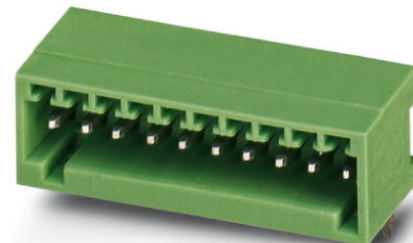


## MC 0,5/ 3-G-2,5


Obj.č.: 1881451

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1881451>

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 4 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 2,5 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení

### Údaje

EAN	 4 017918 156695
Balení	50 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00071 kg
Informace v katalogu	Strana 172 (CAT-1-2013)

### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2003


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technické údaje

#### Rozměry / póly

Délka	10,1 mm
Výška	8,1 mm
Měřítka rastru	2,5 mm
Rozměr a	5 mm
Počet pólů	3

rozměry kolíku	0,8 x 0,8 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,2 mm

**Technická data**

Rodina výrobků	MC 0,5/...-G
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	1,5 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	2,5 kV
jmenovité napětí (III/2)	160 V
jmenovité napětí (II/2)	320 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud $I_N$	4 A
Jmenovité napětí $U_N$	80 V
Zatěžovací proud maximální	4 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	125 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	4 A

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCEB CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Příslušenství**

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Značení</b>		
0804853	SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN	Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-99, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 2,54 mm

**Zástrčka / adaptér**


1881435	CP-MC 0,5	Kódovací profil, vsune se do drážky na zásuvce konektoru, z červeného izolačního materiálu
---------	-----------	--

**Další výrobky**


Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Obecně</b>		
1881338	FK-MC 0,5/ 3-ST-2,5	Zástrčka, Jmenovitý proud: 4 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 2,5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín

**Výkres/schéma**


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky

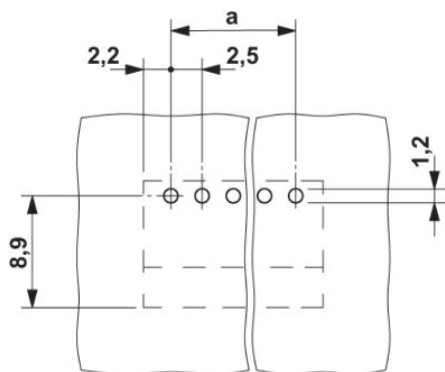

Diagram

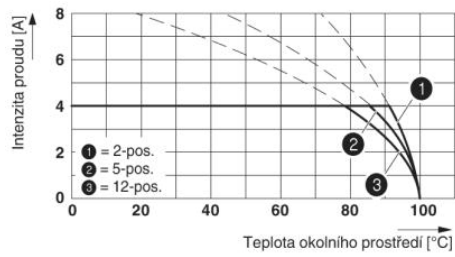


Typ: FK-MC 0,5/...-ST-2,5 s MC 0,5/...-G-2,5

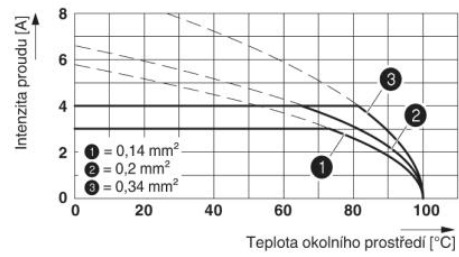

Typ: FK-MC 0,5/...-ST-2,5 s MC 0,5/...-G-2,5

Výkres v měřítku

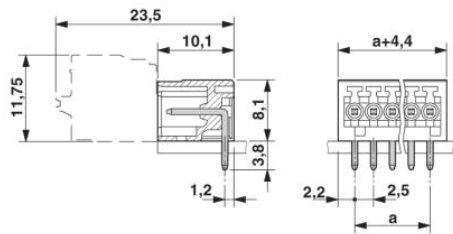

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.