

Venkovní svítidlo SITRA 360

Obj. č.: 57 35 65

SLV



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup venkovního svítidla SLV.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.


Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Toto svítidlo je vhodné pro venkovní použití, je odolné proti stříkající vodě. Lze jej napájet napětím 230V/50Hz v souladu s bezpečnostní třídou I. Lze jej provozovat pouze tehdy, je-li pevně ukotveno k pevnému povrchu, např. zapíchnuto do země.

Montáž

Způsob montáže je znázorněn na následujícím obrázku...

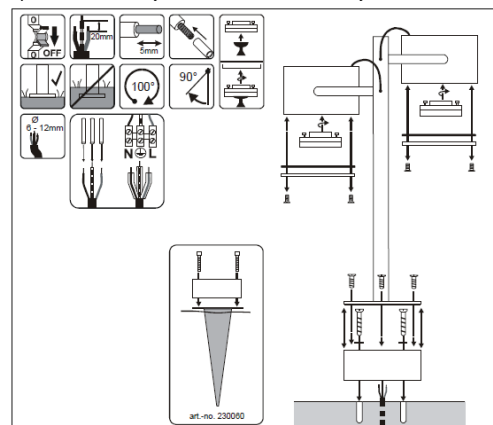

Instalace



Před každou činností se svítidlem jej nejprve odpojte od elektrické sítě!

Používejte pouze díly dodané spolu se svítidlem nebo popisované jako příslušenství.

Kontrolujte výrobek uvolněné části uvnitř výrobku, pokud se uvnitř výrobku nacházejí nějaké uvolněné části, které nejsou výslovně popsány, nesmí být výrobek nainstalován nebo provozován.

Používejte dodaný montážní materiál pouze tehdy, je-li vhodný pro podklad pro instalaci, není-li tomu tak, použijte montážní materiál vhodný pro podklad pro instalaci.

Umístění svítidla:

Výrobek je určen výhradně k zapíchnutí do země.
Dodržujte bezpečnou vzdálenost svítidla od osvětlovaných povrchů.
Stojná tyč by měla být volná, nezakrytá např. listím, neznečištěná, apod.
Výrobek je přizpůsoben k provozu v rámci ochrany IP44.
Vyberte bezpečné místo (např. narážení, klepání) pro instalaci.
Neutěšňujte výrobek svépomocí, např. silikonem či jiným tmelem.

Elektrické zapojení a instalace:

Svítidlo složte dle montážního obrázku.

Elektrické připojení:

Výrobek je k napájení připojen třemi oddělenými vodiči.

Odizolované konce opatřete ochrannými dutinkami.

Černý / hnědý fázový vodič připojte ke svorce označené „L“.

Modrý střední vodič připojte ke svorce označené „N“.

A zelenožlutý zemnicí vodič připojte ke svorce označené symbolem uzemnění



Připevněte svítidlo k montážnímu podkladu.

Instalace žárovky:

Odstraňte kryt.

Vložte žárovku a zlehka jí pootočte doprava.

Nasadte kryt zpět.

Po každém otevření svítidla vždy zkontrolujte, zdali je těsnění čisté.
Dosedací plocha těsnění nesmí být špinavá. Tímto způsobem je dodržena těsnost svítidla v rámci IP ochrany.

Je nezbytné, aby těsnění správně sedělo, utažením šroubů v křížovém pořadí zajistíte správný tlak na těsnění.

Údržba a péče



Žárovku vyměňujte dříve, než uplyne její životnost, abyste se vyhnuli zranění osob nebo poškození svítidla nebo jiných předmětů.

Před výměnou žárovky nejprve svítidlo odpojte od elektrické sítě a nechte žárovku před výměnou vychladnout.

Používejte pouze žárovky vhodné pro tento typ svítidla, vhodný světelný zdroj je uveden na typovém štítku.

Vhodný světelný zdroj: GX53, 9 W max.

Výměna žárovky:

Odstraňte kryt.
Vyjměte žárovku.
Vložte novou žárovku a zlehka ji pootočte doprava.
Nasadte kryt zpět.

Po každém otevření svítidla vždy zkontrolujte, zdali je těsnění čisté.
Dosedací plocha těsnění nesmí být špinavá. Tímto způsobem je dodržena těsnost svítidla v rámci IP ochrany.

Je nezbytné, aby těsnění správně sedělo, utažením šroubů v křížovém pořadí zajistíte správný tlak na těsnění.

Péče:

Následující vlivy prostředí mohou způsobit nechtěné změny na povrchu výrobku:

- Kyselý déšť a kyselá zemina, vysoký obsah solí ve vzduchu.
- Čistící přípravky, hnojivo, speciálně v květinových záhonech.
- Rozmrazovací sůl, jiné chemické látky (např. herbicidy).

Vhodným způsobem chraňte výrobek před nechtěnými změnami na jeho povrchu.

Čištění:

Před čištěním svítidlo odpojte od síťového napájení a nechte jej vychladnout.

Čistěte výrobek měkkým, čistým, lehce navlhčeným hadříkem. V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla, neboť by mohlo dojít k narušení pláště nebo k ohrožení funkčnosti výrobku.

Skladování:

Výrobek musí být skladován v suchém a čistém prostředí. Bez mechanického namáhání v průběhu skladování.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí:	230 V/AC, 50Hz
Ochrana:	IP 44
Patice:	GX53
Příkon žárovky:	max. 2x 9 W
Třída bezpečnosti:	I
Barva:	Antracitová
Materiál:	Hliník
Rozměry:	280 x 720 x 116 mm
Hmotnost:	1,7 kg

Záruka

Na toto svítidlo poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV5/2019