

SACC-MCI-M12MSB-5CON


Obj.č.: 1440915

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu výrobku


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440915>

Nosič kontaktů 5pólový s rozváděcím kroužkem, s kódováním B



Údaje	
EAN	 4 046356 533744
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00126 kg
Informace v katalogu	Strana 239 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
29.09.2009


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data	
jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	5
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)
----------------------------	-------------------------------------

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	B - inverzní
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál držák kontaktu	PA 66
Způsob montáže	Montáž zředu stěny Čtyřhranná příruba délka strany 25 mm
Způsob připojení	Lisovací dutinkové kontakty
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Průřez vodiče	0,34 mm ²
---------------	----------------------

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Schéma zapojení



Obsazení kontaktů zástrčky M12

Schématický výkres

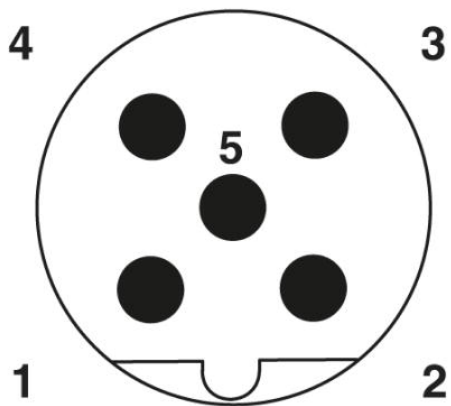

Zobrazení pólů zástrčka M12, 5-pólová, kódování B, pohled od trnů

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.