

SACC-M12 NUT PRESS

Obj.č.: 1437889


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1437889>

zásuvka M12, šroubení pouzdra, zalisovací varianta, pro všechny držáky kontaktů THR a vlnově pájených, způsobilých ke Speedcon

Údaje

EAN	 4 046356 457552
Balení	1 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,00998 kg
Informace v katalogu	Strana 259 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.10.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 85 °C
----------------------------	------------------

Obecné parametry

Normy/předpisy	IEC 61076-2-101
Materiálem	CuZn (poniklovaná)
Materiál těsnění	EPDM (O-kroužek)

Způsob montáže

M12 x 1

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

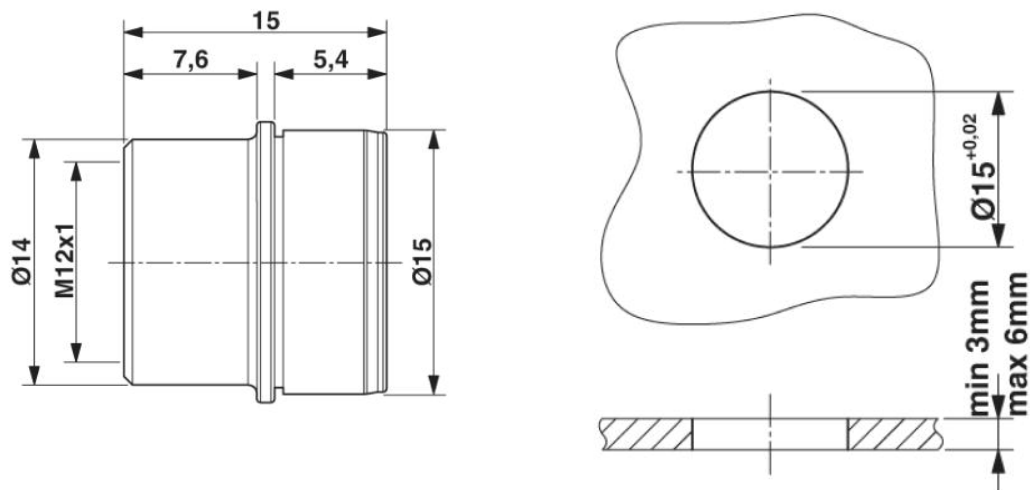

Otvor pouzdra

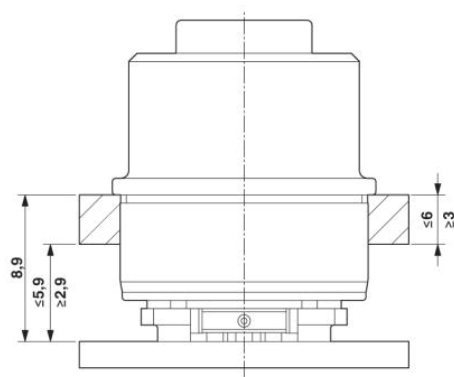

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.