

SACC-MCI-M12MS-8CON

Obj.č.: 1440928

Obrázek ukazuje 8pólovou variantu výrobku


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440928>

Nosič kontaktů 8pólový s rozváděcím kroužkem



Údaje

EAN	 4 046356 533768
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0011 kg
Informace v katalogu	Strana 239 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
29.09.2009


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	2 A
Jmenovité napětí	30 V
Počet pólů	8
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)
----------------------------	-------------------------------------

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál držák kontaktu	PA 66
Způsob montáže	Montáž zpredu stěny Čtyřhranná příruba délka strany 25 mm
Způsob připojení	Lisovací dutinkové kontakty
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Průřez vodiče	0,25 mm²
---------------	----------

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma


Schéma zapojení

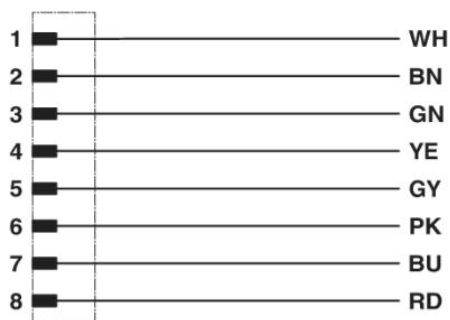

Obsazení kontaktů zástrčky M12

Schématický výkres

Obsazení pólů zástrčky M12, 8pólová, pohled ze strany kolíku

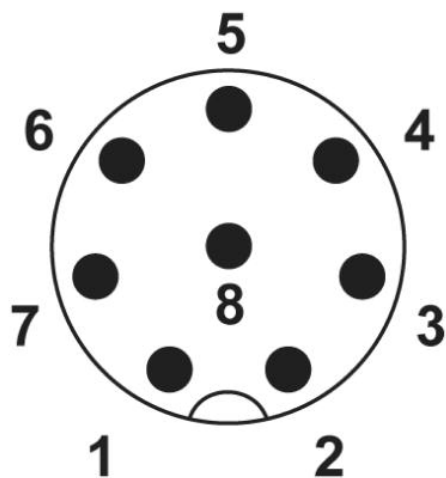

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.