


# HC-B 6-TMB-100/O1STM25G-STA

Obj.č.: 1604230

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1604230>

HEAVYCON ADVANCE Standard s práškovým povrstvením, pouzdro konektoru B6, s bajonetovým zajištěním, výška 100 mm, se závitem 1x M25, přímým kabelovým vývodem

## Údaje

EAN	 4 017918 947910
Balení	1 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,3079 kg
Informace v katalogu	Strana 564 (PC-2011)

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
31.01.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

Poznámka	pro kontaktní vložky HC-B6, BB10, DD24, M
Typ konstrukce	B6
Výška	100 mm
Šířka	57 mm
Délka	92 mm

Druh pouzdra	Izolační pouzdro vidlice
druh zajištění	Bajonetové zajištění
Počet kabelových vývodů	1
kabelový vývod	přímo
Šroubení	bez
Druh šroubení	1x M25
Krytí pouzdra	IP65/IP67
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Materiál pouzdra	Hliníkový tlakový odlitek
Materiál povrchu pouzdra	práškově povrstvený, šedý
Materiál těsnění	NBR
Materiál zajištění	ušlechtilá ocel
Materiál zajištění těla úchytky	PA-GF
Délka montážní otvor	52 mm
Šířka montážní otvor	35 mm
Pokyn pro montáž	Pro zajištění funkce kontaktu ochranného vodiče i u šikmého zasunutí musí mít obě montážní příruby dostatečný elektrický kontakt s kovovou montážní stěnou.

#### Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

#### Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Montáž</b>		
1604641	HC-B-BF	Montážní příruba pro pouzdro HEAVYCON ADVANCE TMB s bajonetovým zajištěním
1604654	HC-B-BF-SET	Sada bajonetových montážních přírub, sada sestává ze 2 montážních přírub se 4 samořeznými šrouby (Torx®) a 4 vějířovými podložkami

### Obecně

1690930	HC-B 6-TMB-SD-IP65	Ochranný kryt HEAVYCON ADVANCE IP65 B6, s bajonetovým zajištěním, se záchytnou šňůrou, průměr oka záchytné šňůry 3 mm
1690639	HC-K-KV-M25(11-17)	Plastové šroubení do 5 barů, délka závitu: 8 mm, průměr kabelu: 11-17 mm, SW 29, šroubení: M25
1690574	HC-M-KV-M25(11-16)	Kovové šroubení do 5 barů, délka závitu: 7 mm, průměr kabelu: 11-16 mm, SW 27, šroubení: M25
1646007	HC-M-KV-M25(14-21)	Kovové šroubení do 5 barů, délka závitu: 7 mm, průměr kabelu: 14-21 mm, SW 34, šroubení: M25

### Výkres/schéma

Výkres v měřítku

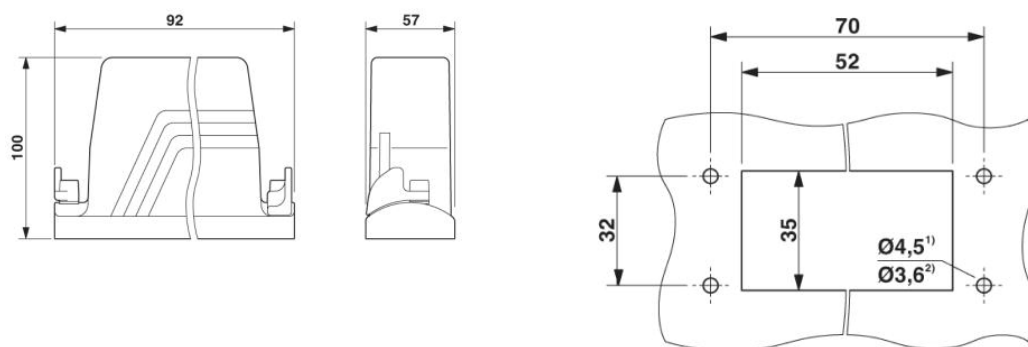

Montážní otvor

- 1) při použití šroubů M4
- 2) při použití samořezných šroubů (Torx® 20, M4)

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.