

UKH 50-IB

Obj.č.: 3009053

Obrázek ukazuje UK 35-IB.


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3009053>

Průchozí svornice, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez: 16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, Šířka: 20 mm, Barva: šedá, Způsob montáže: NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3



Údaje

EAN	 4 017918 091613
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,12135 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.09.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Aprobace z:

ATEX, cULus Recognized, IECEx


Vyžádané aprobační:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Nosná lišta profil G, materiál: ocel, perforovaná, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Nosná lišta profil G, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m

Výkres/schéma

Schématický výkres

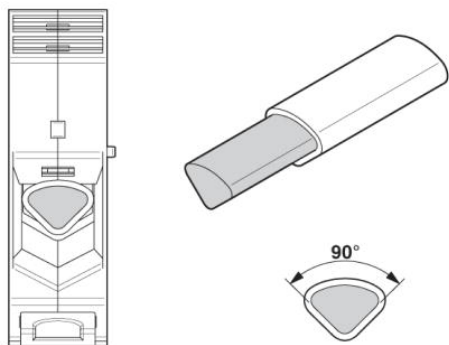

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.