

# CD 60X80 BU

Obj.č.: 3240315


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240315>

Propojovací kanál, modrý, sestávající z horního a spodního dílu, šířka: 60 mm, výška: 80 mm, délka: 2 000 mm

## Údaje

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 507950 |
| Balení               | 10 ks                                                                                                |
| Celní tarif          | 39259020                                                                                             |
| Váha brutto v kusech | 1,40 kg                                                                                              |
| Informace v katalogu | Strana 545 (CAT-5-2013)                                                                              |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
05.05.2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecné

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Délka (b)                    | 2000 mm |
| Výška                        | 80 mm   |
| Šířka (a)                    | 60 mm   |
| Barva                        | modrá   |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0      |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Teplota prostředí (provoz) | -5 °C ... 60 °C |
| Obsažené látky             | bezolovnatý     |
| Materiálem                 | PVC             |

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

CSA, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

**Příslušenství**

| Informace     | Popis          | Popis výrobku                                                                             |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecně</b> |                |                                                                                           |
| 3240333       | CD COVER 60 BU | Kryt pro propojovací kanál, modrý, šířka: 60 mm, délka: 2 000 mm                          |
| 3240284       | CD WR          | Univerzální nosná svorka vodiče, perforovaná, pro propojovací kanály                      |
| 3240498       | RVT-PA 4       | Plastový rozpěrný nýt, pro průměr vyvrtaného otvoru 4 mm a tloušťku materiálu 1,5... 6 mm |
| 3240499       | RVT-PA 6       | Plastový rozpěrný nýt pro průměr vyvrtaného otvoru 6 mm a tloušťku materiálu 1,5... 6 mm  |
| 1212478       | UNIFOX-RVT P 4 | Nýtovací nástroj, pro zpracování plastového rozpěrného nýtu RVT-PA 4                      |
| 1212509       | UNIFOX-RVT P 6 | Nýtovací nástroj, pro zpracování plastového rozpěrného nýtu RVT-PA 6                      |

## Výkres/schéma

Výkres v měřítku

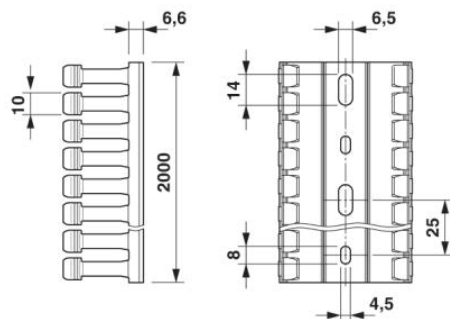

Prorážení otvorů je podle EN 50085

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.