

SACC-M 8FR-3CON-M

Obj.č.: 1529399


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1529399>

Konektor senzoru/aktoru, zásuvka, úhlový, 3pólový, M8, pájený spoj, provedení z kovu s rýhováním, průměr kabelu max. 5 mm

Údaje

EAN	 4 017918 978570
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0071 kg
Informace v katalogu	Strana 18 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
23.11.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	3
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 85 °C

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M8 IEC 61076-2-104
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Cykly zapojení	≥ 100
Utahovací moment	0,2 Nm (Rýhovaná matice M8)
Materiál kontakt	CuSn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PUR / PA 66
Materiál těla úchytky	PBT
Materiál rýhovaná matice	Mosaz, niklovaná
Materiál těsnění	NBR
Způsob připojení	Připojení pájením
Průřez vodiče	0,08 mm ² ... 0,25 mm ²
Průřez vedení AWG	28 ... 22
Vnější průměr vedení	3,5 mm ... 5 mm
ukazatel stavu	ne
Délka odizolování obalu	12 mm
Délka odizolování dílčí žíly	3 mm

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
1501689	SAC-3P-100,0-PUR/0,25	Kabelový kruh, PUR bezhalogenový černý, 3pólový, barvy vodičů: hnědá/modrá/černá, délka kabelu: 100 m
Nářadí		
1208474	SACC BIT M8-D12	Zásuvný nástavec pro montáž volně osaditelných konektorů SACC M8 s podélně rýhovanou maticí, kromě konektorů M8 technikou zářezového spoje QUICKON, po 4mm šestihranný pohon
1208487	TSD 02 SAC	Momentový šroubovák, s přednastaveným krouticím momentem 0,2 Nm a 4mm šestihranným pohonem pro konektory M8
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adaptérový bit, pro momentové nástroje TSD-M..., E6,3-1/4" pohon, s šestihranem 4 mm pro uchycení SAC bitů
Ochranné a uzavírací prvky		
1430860	PROT-M 8 MS-PA-CHAIN	Uzavírací krytka M8 z plastu s upevňovací páskou pro vedení senzoru, pro zásuvky M8
Těsnění		
1436945	SACC-M 8-SET/2,2-3,5	Konektor senzoru/aktoru, příslušenství, přitlačný šroub a těsnění, pro nestíněné konektory M8, průměr kabelu 2,2 mm - 3,5 mm


Výkres/schéma

Výkres v měřítku

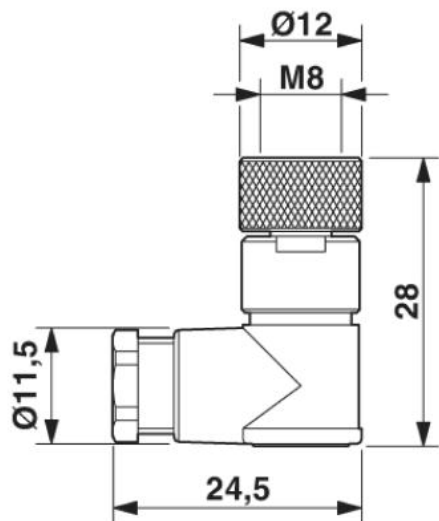

Zdířka M8 x 1, úhlová

Schématický výkres

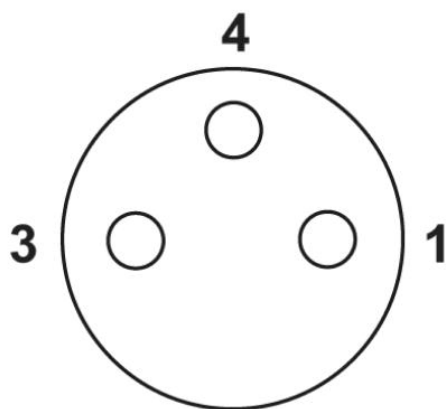

Obsazení pólů zásuvky M8, 3pólová

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.