

PP-H 1,5/S/1-L GNYE

Obj.č.: 3212675


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3212675>

Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: zeleno-žlutá

Údaje

EAN	 4 046356 565813
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00187 kg
Informace v katalogu	Strana 414 (CAT-3-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
15.02.2010



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Popis výrobku

Prvek zástrčky vlevo, pouzdro vlevo bez uzavíracího čepu, vpravo otevřený bez krytu

Technické údaje

Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	1

Barva	zeleno-žlutá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Šířka	3,5 mm
Délka	16,5 mm
Výška	31,3 mm

Technická data

Zatěžovací proud maximální	17,5 A (při průřezu vodiče 1,5 mm ²)
Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 61984
Jmenovitý proud I _N	17,5 A (Respektujte snížení výkonu)
Jmenovité napětí U _N	500 V
Otevřená boční stěna	ja
Počet pólů	1
Teplotní index izolačního materiálu (EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statické použití izolačního materiálu v chladu	-60 °C

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	14
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	26
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	14
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	1,5 mm ²

Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
	1 mm ²
Způsob připojení	Svorky Push-in
Délka odstranění izolace	8 mm
válečkový kalibr	A1 / B1

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, GL, LR, IECCEB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
3040591	PSH 3- 6	Spona přípojky stínění, Barva: černá
3040601	PSH 5-10	Spona přípojky stínění, Barva: černá
Nářadí		
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,4x2,5x75mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Obecně		
3212824	PH 1,5/S/10	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 35 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 10, Barva: šedá
3212837	PH 1,5/S/11	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 38,5 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 11, Barva: šedá
3212840	PH 1,5/S/12	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 42 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 12, Barva: šedá
3212853	PH 1,5/S/13	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 45,5 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 13, Barva: šedá

3212866	PH 1,5/S/14	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 49 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 14, Barva: šedá
3212879	PH 1,5/S/15	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 52,5 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 15, Barva: šedá
3212756	PH 1,5/S/3	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 10,5 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 3, Barva: šedá
3212769	PH 1,5/S/4	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 14 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 4, Barva: šedá
3212772	PH 1,5/S/5	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 17,5 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 5, Barva: šedá
3212785	PH 1,5/S/6	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 21 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 6, Barva: šedá
3212798	PH 1,5/S/7	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 24,5 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 7, Barva: šedá
3212808	PH 1,5/S/8	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 28 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 8, Barva: šedá
3212811	PH 1,5/S/9	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 31,5 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 9, Barva: šedá
3212882	PR 1,5/S	Pojistka, Barva: oranžová
3212895	PR 1,5/S/2	Pojistka, Barva: oranžová
3212905	PRZ 1,5/S	Pojistka, Šířka: 3,5 mm, Délka: 3 mm, Barva: oranžová
3212918	PZ 1,5/S/2	Odlehčovač tahu, Barva: černá

Značení

0829486	UCT-TMF 3,5	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 2,7 x 4,7 mm
0829644	UCT-TMF 3,5 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsáné dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 2,7 x 4,7 mm
0829394	ZBF 3,5 CUS	Označovací štítek, plochý, lze objednat: v pásech, bílá, popsáné dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 3,5 x 5,2 mm
0829392	ZBF 3,5:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 3,5 x 5,2 mm

Zástrčka / adaptér

0201731	MPS-IH BK	Izolační dutinka, Barva: černá
0201689	MPS-IH BU	Izolační dutinka, Barva: modrá


0201702	MPS-IH GN	Izolační dutinka, Barva: zelená
0201728	MPS-IH GY	Izolační dutinka, Barva: šedá
0201676	MPS-IH RD	Izolační dutinka, Barva: červená
0201663	MPS-IH WH	Izolační dutinka, Barva: bílá
0201692	MPS-IH YE	Izolační dutinka, Barva: žlutá
0201744	MPS-MT	Zkušební zástrčka

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Schématický výkres

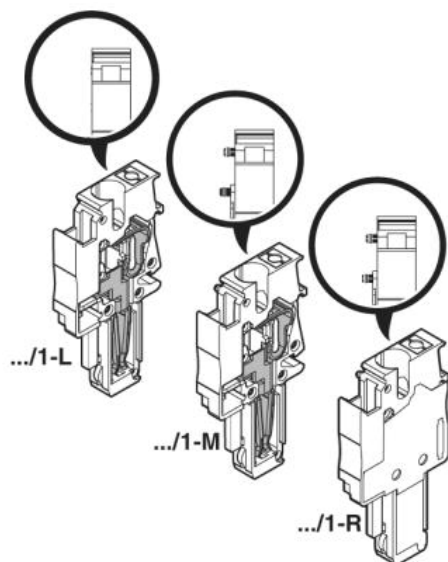

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.