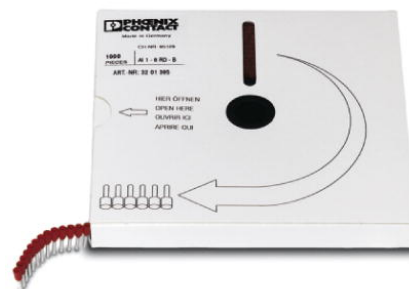


AI 0,5 - 8 WH-B


Obj.č.: 3201369

Obrázek ukazuje variantu AI 1,5 - 8, v červené barvě


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201369>

Koncovky vodiče, 0,5 mm², páskované zboží, délka pouzdra: 8 mm, s plastovým límcem, galvanicky pocínováno, barva: bílá, barevná řada podle DIN 46228-4, s certifikátem CSA

Údaje

EAN	 4 017918 094867
Balení	1000 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00012 kg
Informace v katalogu	Strana 479 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2005


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	14 mm
Barva	bílá
Třída hořlavosti podle UL 94	HB
Krátkodobá teplota	120 °C
Trvalá teplota max.	105 °C

Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Materiálem	E-CU
Délka pouzdra	8 mm
Vnitřní rozměr izolačního límce (d)	2,5 mm
Průměr pouzdra	1,1 mm
Tloušťka izolačního límce	0,25 mm
Tloušťka stěny pouzdra	0,15 mm

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


cCSAus, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

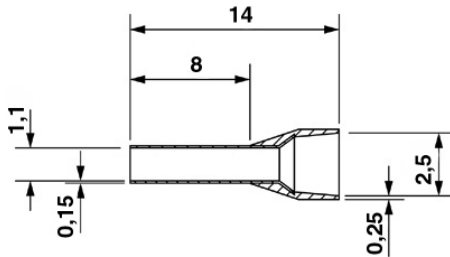

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.