

# C-FC 2,5/M3

Obj.č.: 3240142


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240142>

Vidlice kabelového oka, neizolovaná, 1,1 - 2,5 mm², M3

## Údaje

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 453592 |
| Balení               | 100 ks                                                                                               |
| Celní tarif          | 85369010                                                                                             |
| Váha brutto v kusech | 0,00061 kg                                                                                           |
| Informace v katalogu | Strana 458 (CAT-5-2013)                                                                              |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
24.09.2008


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecné

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Délka (b)                  | 16 mm               |
| Šířka (a)                  | 5,7 mm              |
| Barva                      | stříbrná            |
| Délka odstranění izolace   | 8 mm                |
| Teplota prostředí (provoz) | 110 °C              |
| Obsažené látky             | bez obsahu halogenů |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Materiál                               | měď    |
| Délka pouzdra izolačního materiálu (c) | 4,8 mm |
| Vnitřní rozměr izolačního límce (d)    | 2,5 mm |
| Vnitřní průměr (f)                     | 3,2 mm |
| Tloušťka materiálu (g)                 | 0,8 mm |

**Certifikáty/Osvědčení**


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Výkres/schéma**

Výkres v měřítku

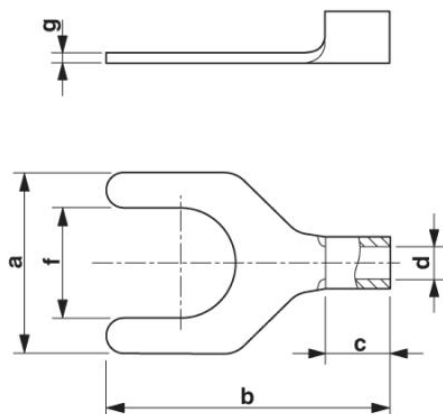

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.