

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK

Obj.č.: 1585058


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1585058>

Spojka plochého vedení s technikou zářezového spoje QUICKON, 4pólová, pro spojení jednoho nebo dvou plochých vedení AS-interface



Údaje

EAN	 4 046356 168298
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,03856 kg
Informace v katalogu	Strana 354 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
06.11.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné parametry

Pokyn pro montáž	Při obnoveném kontaktování vodiče se tento musí odříznout nad posledním kontaktním místem. Komponenty QUICKON smějí být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení / napětí.
Barva	černá
Počet pólů	4

Klíčový otvor čepičkové matice	19 mm
Utahovací moment čepičková matice	3 Nm
Držák kontaktu - šířka klíče	24 mm
Počet přípojek	4
Min. průřez vodiče, ohebný	0,75 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče, tuhý	0,75 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	1 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	18
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	16

Údaje vodiče

Materiál izolace žíly	PVC/PE
Průměr žíly, vč. izolace	1,8 mm ... 3 mm

Okolní podmínky

Druh ochrany	IP65/IP67
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 80 °C
Teplota při připojení vodiče	-5 °C ... 50 °C

Elektrické parametry

Jmenovitý proud	15 A
Jmenovité napětí (III/3)	30 V
zatěžovací rázové napětí (III/3)	6 kV

Mechanické parametry

Četnost připojení přípojky QUICKON	max. 10 (při stejném průměru vodiče)
Kategorie rázového působení	3

Údaje o materiálu

Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	poniklovaný povrch s vrchním pozinkováním
Materiál držák kontaktu	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění	3

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1205862	MICROFOX SC	Stranové štípací kleště pro měděný drát do průměru 1,5 mm
1670895	QSS 19	Nástrčkový klíč, k uvolnění, resp. utažení převlečné matice QUICKON, šířka klíče 19 mm
1212154	WIREFOX ASI	Kleště pro odstranění izolace, pro plochá vedení AS-Interface, libovolná délka odstranění izolace

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

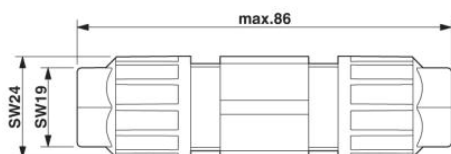

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.