

SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO

Obj.č.: 1523968


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1523968>

Rozvodka Y, 3pólová + PE, přímá zástrčka M12 SPEEDCON na 2x přímou dutinku M12 SPEEDCON, PIN 2+4 přemostěná



Údaje	
EAN	 4 046356 072960
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,02597 kg
Informace v katalogu	Strana 106 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.07.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data	
Poznámka	s roztečí 18 mm, vhodné pro zastříknuté konektory a nestíněné, osaditelné konektory s technikou připojení zářezové svorky QUICKON a rozsahem připojení od 0,14 mm ² do 0,34 mm ²
jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	3

Vnitřní odpor	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Izolační odpor	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 90 °C

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Rozteč	18 mm
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP65
	IP67
Cykly zapojení	≥ 100
Utahovací moment	0,4 Nm (konektor M12)
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	TPU GF
Materiál těla úchytky	TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Poznámka	s roztečí 18 mm, vhodné pro zastříknuté konektory a nestíněné, osaditelné konektory s technikou připojení zářezové svorky QUICKON a rozsahem připojení od 0,14 mm ² do 0,34 mm ²
----------	--

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1208432	SAC BIT M12-D15	Zásuvný nástavec k montáži kabelů senzoru/aktoru s konektorem M12 a pro konektor M12 technikou zářezového spoje QUICKON, pro 4mm šestihranný pohon
1208429	TSD 04 SAC	Momentový šroubovák, s přednastaveným krouticím momentem 0,4 Nm a 4mm šestihranným pohonem pro konektory M12

Ochranné a uzavírací prvky

1560251	PROT-M12 FS	Ucpávkový šroub M12 pro neobsazené zástrčky M12 kabelu senzoru/aktoru, přídavný zástrčkový spoj a V/V přístroje v poli
1553129	PROT-MS SCO	Ucpávkový šroub M12 s rychlým zajištěním SPEEDCON pro neobsazené dutinky M12 kabelů senzorů/aktorů, boxů a vestavných zástrčkových konektorů


Výkres/schéma

Výkres v měřítku

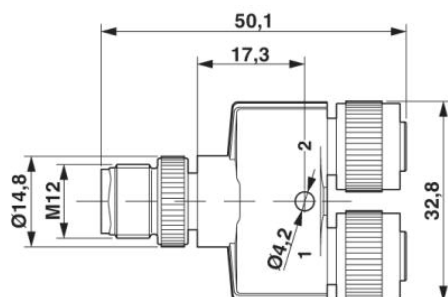


Zástrčka M12 x 1, rozbočovač Y

Schéma zapojení

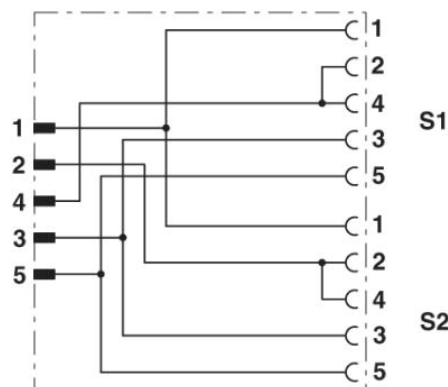


Obsazení kontaktů rozbočovače Y M12


Schématický výkres

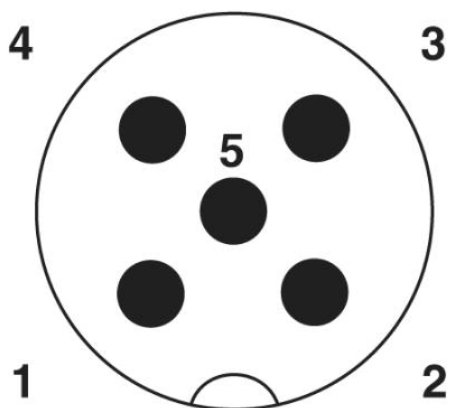

Zobrazení pólů zástrčky M12, 5-pólový,
kódování A, pohled od trnů

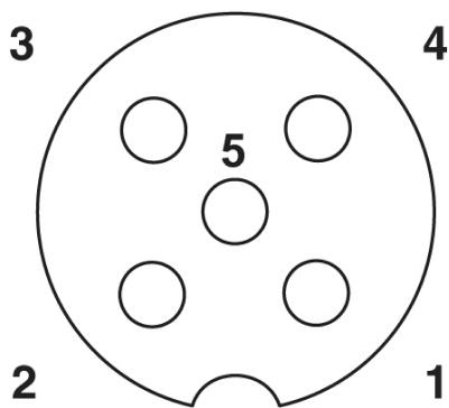

Osazení pólů zásuvky M12, 5pólová, s
kódováním A, pohled ze strany zásuvky

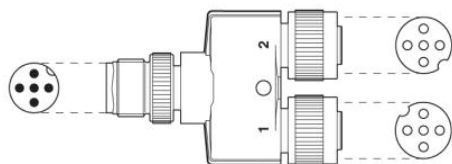

Vyrovnání obsazení pólů

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.