

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06

Obj.č.: 1524776


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1524776>

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 3pólová, M8, montáž zevnitř stěny/vešroubováním se závitem M8, s ochranou proti protočení, s přímým pájeným spojem, provedení s 6 mm dlouhými pájecími trny

Údaje

EAN	 4 017918 950101
Balení	20 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00472 kg
Informace v katalogu	Strana 230 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
21.02.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	3
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C
Obecné parametry	
Normy/předpisy	Konektor M8 IEC 61076-2-104
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuSn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Mosaz, niklovaná
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny M8 x 1 s kontramaticí
Způsob připojení	Pájecí trny
ukazatel stavu	ne

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST


Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky


Vrtací schéma

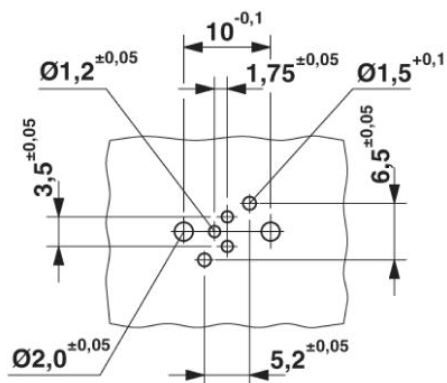

Výkres v měřítku

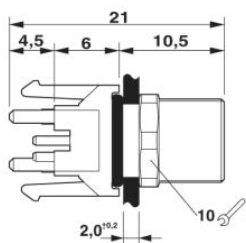


Vestavná zásuvka M8

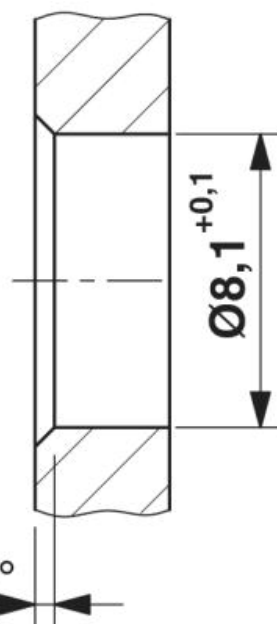

Montážní stěna s průchozím vývrtem

Schématický výkres

Obsazení pólů zásuvky M8, 3pólová, pohled ze strany zdířky

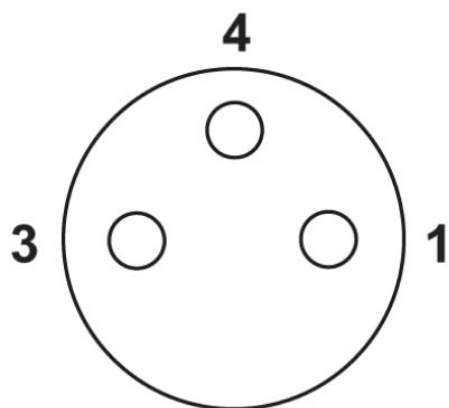

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.