


CD 40X40

Obj.č.: 3240189

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240189>

Propojovací kanál, šedý, sestávající z horního a dolního dílu, šířka: 40 mm, výška: 40 mm, délka 2 000 mm

Údaje

EAN	 4 046356 459143
Balení	25 ks
Celní tarif	39259020
Váha brutto v kusech	0,76 kg
Informace v katalogu	Strana 545 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
08.10.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje**Obecné**

Délka (b)	2000 mm
Výška	40 mm
Šířka (a)	40 mm
Barva	šedá
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Teplota prostředí (provoz)	-5 °C ... 60 °C
Obsažené látky	bezolovnatý
Materiálem	PVC

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
3240286	CD COVER 40	Kryt pro propojovací kanál, šedý, šířka: 40 mm, délka: 2 000 mm
3240284	CD WR	Univerzální nosná svorka vodiče, perforovaná, pro propojovací kanály
3240498	RVT-PA 4	Plastový rozpěrný nýt, pro průměr vyvrtaného otvoru 4 mm a tloušťku materiálu 1,5... 6 mm
3240499	RVT-PA 6	Plastový rozpěrný nýt pro průměr vyvrtaného otvoru 6 mm a tloušťku materiálu 1,5... 6 mm
1212478	UNIFOX-RVT P 4	Nýtovací nástroj, pro zpracování plastového rozpěrného nýtu RVT-PA 4
1212509	UNIFOX-RVT P 6	Nýtovací nástroj, pro zpracování plastového rozpěrného nýtu RVT-PA 6

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

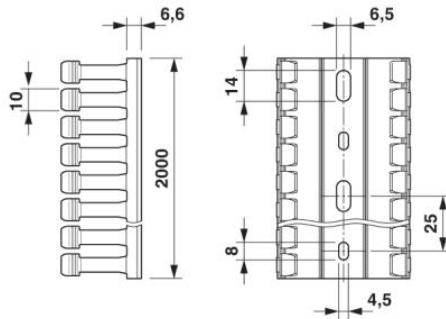

Prorážení otvorů je podle EN 50085

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.