

SACC-DSI-M8MS-8CON-M8/0,5

Obj.č.: 1424230


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1424230>

Vestavná zástrčka senzoru/aktoru, 8pólová, M8, montáž zezadu stěny/našroubováním s upevňovacím závitem M8, s 0,5 m TPE lankem, 8 x 0,14 mm²

Údaje

EAN	 4 046356 712422
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0155 kg
Informace v katalogu	Strana 227 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
19.10.2011



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	1,5 A
Jmenovité napětí	30 V
Počet pólů	8
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Délka kabelu	0,5 m
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M8 IEC 61076-2-104
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	Cu slitina
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PUR / PA 66
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny M8 x 0,5
Způsob připojení	Jednotlivá lanka
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	PVC lanko
Signální vedení AWG	26
barvy žíly	bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá, červená
Materiál vodič	pocínovaný pramen Cu
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace


Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma


Výkres v měřítku

Montážní stěna s průchozím vývrtem

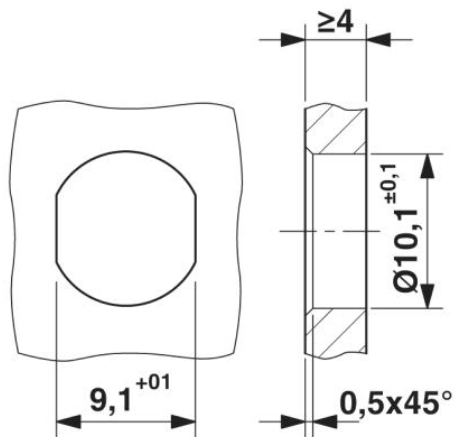

Schématický výkres

Obsazení pólů zástrčky M8, 8pólová, pohled ze strany kolíků

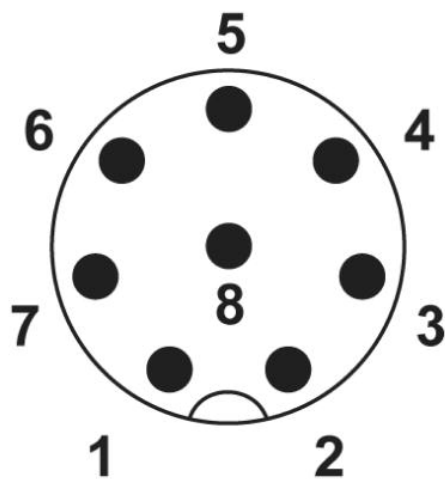

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.