


CK4,0-ED-4,00ST AG

Obj.č.: 1663255


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663255>

 Svinutý lisovací dutinkový kontakt 4,0, samostatný kolíkový kontakt, průřez vodiče 4,00 mm², postříbřený

Údaje	
EAN	
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00306 kg
Informace v katalogu	Strana 463 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2005


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Elektrické parametry	
Poznámka	pro moduly HC-M-3
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Mechanické parametry	
Průřez přípoje	4 mm ²
Průřez přípoje AWG	12

Délka odizolování dílčí žíly	9,6 mm
Cykly zapojení	≥ 500

Obecné parametry

Provedení	Kolík - samostatný kontakt
Řada	HC-M-03
Technika připojení	Lisovaný spoj

Údaje o materiálu

Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	postříbřený

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1662735	CK4,0-EWZ	Uvolňovací nástroj, pro svinuté CK CK-4,0-... kontakty
1205846	CRIMPFOX-4,0-ED-2,50	Lisovací kleště, pro kontakty CK 4,0..., pro průřezy vodiče 1,5-2,5 mm ²
1205859	CRIMPFOX-4,0-ED-6,00	Lisovací kleště, pro kontakty CK 4,0..., pro průřezy vodiče 3,0-6,0 mm ²

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

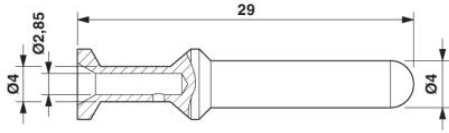

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.