


# AI-XL 4 -10 GY

Obj.č.: 3201932


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201932>

Lisovací dutinka, Délka: 19,5 mm, Barva: šedá

## Údaje

EAN	 4 017918 117344
Balení	100 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00038 kg
Informace v katalogu	Strana 449 (CAT-5-2013)

## Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2005


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecné

Délka (b)	19,5 mm
Barva	šedá
Třída hořlavosti podle UL 94	HB
Krátkodobá teplota	120 °C
Trvalá teplota max.	105 °C
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů

Materiálem	E-CU
Délka pouzdra	10 mm
Vnitřní rozměr izolačního límce (d)	7,9 mm
Průměr pouzdra	2,9 mm
Tloušťka izolačního límce	0,3 mm
Tloušťka stěny pouzdra	0,2 mm

### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


cCSAus, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

### Výkres/schéma

Výkres v měřítku

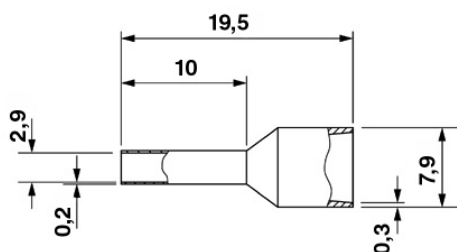

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.