

SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE

Obj.č.: 1683455


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1683455>

Rozbočovač Y, 3pólový + PE, rovná zástrčka M12 na 2x rovnou zdířku M12

Údaje

EAN	 4 017918 166922
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,02822 kg
Informace v katalogu	Strana 106 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.07.2005


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Poznámka	s roztečí 18 mm, vhodné pro zastříknuté konektory a nestíněné, osaditelné konektory s technikou připojení zářezové svorky QUICKON a rozsahem připojení od 0,14 mm ² do 0,34 mm ²
jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	3

Vnitřní odpor	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Izolační odpor	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 90 °C

 
Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Rozteč	18 mm
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP65
	IP67
Cykly zapojení	≥ 100
Utahovací moment	0,4 Nm (konektor M12)
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	TPU GF
Materiál těla úchytky	TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Poznámka	s roztečí 18 mm, vhodné pro zastříknuté konektory a nestíněné, osaditelné konektory s technikou připojení zářezové svorky QUICKON a rozsahem připojení od 0,14 mm ² do 0,34 mm ²
----------	--

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace Popis Popis výrobku

Nářadí


1208432	SAC BIT M12-D15	Zásuvný nástavec k montáži kabelů senzoru/aktoru s konektorem M12 a pro konektor M12 technikou zářezového spoje QUICKON, pro 4mm šestihranný pohon
1208429	TSD 04 SAC	Momentový šroubovák, s přednastaveným krouticím momentem 0,4 Nm a 4mm šestihranným pohonem pro konektory M12

Ochranné a uzavírací prvky

1680539	PROT-M12	Ucpávkový šroub M12 pro neosazené zásuvky M12 kabelů senzoru/aktoru, boxů a vestavných zástrčkových konektorů
1560251	PROT-M12 FS	Ucpávkový šroub M12 pro neobsazené zástrčky M12 kabelu senzoru/aktoru, přídavný zástrčkový spoj a V/V přístroje v poli


Výkres/schéma

Výkres v měřítku

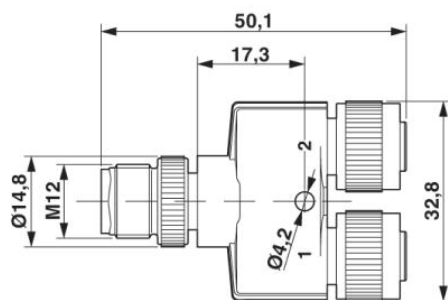


Zástrčka M12 x 1, rozbočovač Y

Schéma zapojení

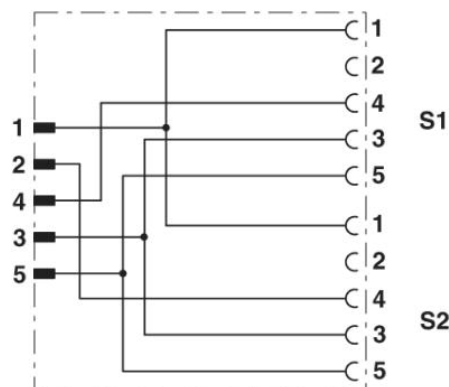


Obsazení kontaktů rozbočovače Y M12

Schématický výkres

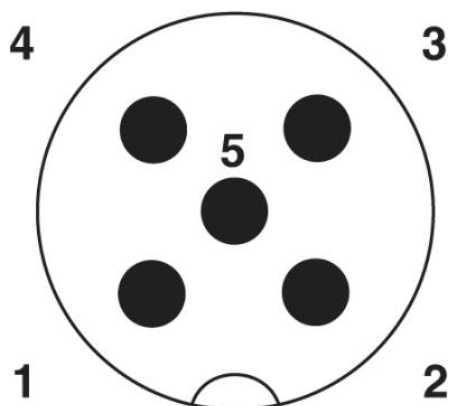


Zobrazení pólů zástrčky M12, 5-pólový,
kódování A, pohled od trnů

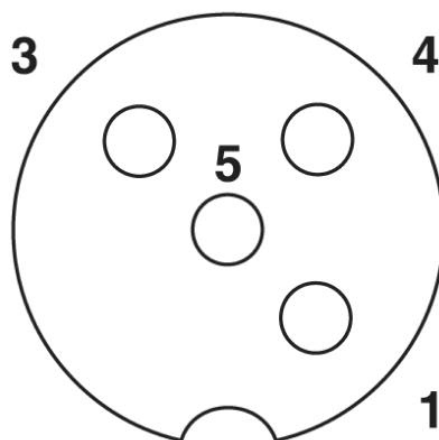

Zobrazení pólů zásuvka M12, 3-pólová +
PE

Vyrovnání obsazení pólů

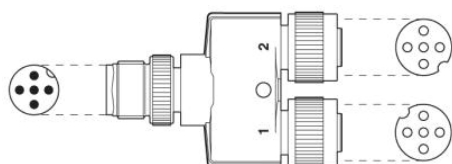

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.