


# AI-WM 1,5-8 WH

Obj.č.: 3240545


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240545>

Koncovka vodiče s popisovatelnou izolací. S použitím zásobníku lze koncovky vodiče pospat pomocí BLUEMARK.

## Údaje

EAN	 4 046356 547772
Balení	780 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00025 kg
Informace v katalogu	Strana 175 (CAT-5-2013)

## Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
09.09.2009


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecné

Délka (b)	29,5 mm
Šířka (a)	4,6 mm
Barva	bílá
Třída hořlavosti podle UL 94	HB
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 120 °C

Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Materiálem	E-CU
Délka pouzdra	8 mm
Vnitřní rozměr izolačního límce (d)	3,4 mm
Průměr pouzdra	2,1 mm
Tloušťka stěny pouzdra	0,15 mm
Vnitřní průměr (f)	1,8 mm

### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Nářadí</b>		
1212034	CRIMPFOX 6	Lisovací kleště na kabelové dutinky podle DIN 46228 díl 1+4, 0,25 - 6,0 mm <sup>2</sup> , boční zavedení, lichoběžníkové lisování
1212043	CRIMPFOX 6S-F	Lisovací kleště na kabelové dutinky podle DIN 46228 díl 1+4, 0,5 - 6 mm <sup>2</sup> , čelní zavedení, čtvercové lisování
1212150	WIREFOX 10	Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 0,02 – 10 mm <sup>2</sup> , samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm <sup>2</sup> pružné / 1,5 mm <sup>2</sup> tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
<b>Obecně</b>		
5146567	BLUEMARK MAG AI-WM	Zásobník pro tiskárnu BLUEMARK, pro uchycení koncovek vodičů 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> s popisovatelným izolačním límcem
1212368	WIREFOX 2,5	Odizolační nářadí pro vodiče a kabely od 0,08–2,5 mm průřezu žíly, délka odstranění izolace nastavitelná až do 15 mm, schopnost řezání do 6 mm <sup>2</sup> , pružné / 1,5 mm <sup>2</sup> tuhé

## Výkres/schéma

Výkres v měřítku

---

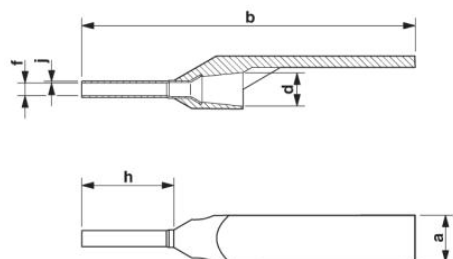

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.