

SACC-MINFR-5CON-PG 9

Obj.č.: 1521517


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1521517>

Konektor senzoru/aktoru, zdířka, úhlový, 5pólový, 7/8", šroubová svorka, provedení z kovu s rýhováním, kabelové šroubové spojení Pg9

Údaje

EAN	 4 017918 949730
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0501 kg
Informace v katalogu	Strana 27 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
21.02.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	9 A
Jmenovité napětí	250 V
Počet pólů	5
Vnitřní odpor	≤ 5 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)
Obecné parametry	
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Cykly zapojení	≥ 100
Utahovací moment	0,8 Nm (Konektor 7/8")
	0,4 Nm (Šroubové svorky)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Přítlačný šroub)
	Screw plug insert with sleeve housing as far it will go
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PUR / PA 66
Materiál těla úchytky	PBT
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Způsob připojení	Šroubové připojení
Průřez vodiče	0,34 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vedení AWG	22 ... 16
Pokyn pro montáž	Žíly můžete zapojit jak s koncovkami vodičů, tak i bez nich
Vnější průměr vedení	6 mm ... 8 mm
ukazatel stavu	ne

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Kabel / vodič

1535590	SAC-5P-100,0-186/0,75	Kabelový kotouč, PUR/PVC, černý, 5pólový, barvy vodičů: hnědá/bílá/modrá/černá/šedá, délka kabelu: 100 m
---------	-----------------------	--

Nářadí


1212512	SAC BIT MIN-D25	Zásuvný nástavec SAC, k montáži 7/8" konektorů, s 4 mm šestihranným pohonem
1212597	TSD 08 SAC	Momentový šroubovák, s přednastaveným točivým momentem 0,8 Nm, s šestihranem 4 mm pro uchycení SAC bitů, dvoukomponentní držadlo, s ochranou proti shrnutí
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adaptérový bit, pro momentové nástroje TSD-M..., E6,3-1/4" pohon, s šestihranem 4 mm pro uchycení SAC bitů

Ochranné a uzavírací prvky


1430925	PROT-MINMS-PA-CHAIN	Uzavírací krytka 7/8" z plastu s upevňovací páskou pro vedení senzoru, pro zásuvky 7/8"
---------	---------------------	---

Výkres/schéma

Funkční výkres

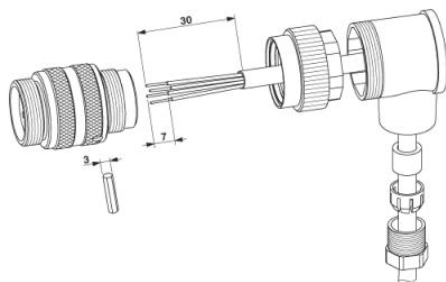


Výkres v měřítku

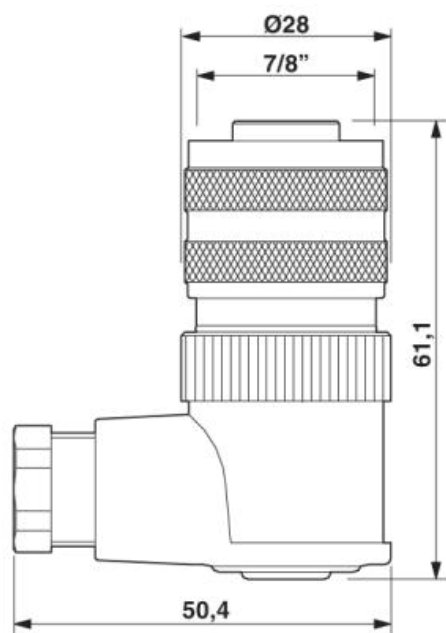

Zdířka 7/8"-16UNF, úhlová, Pg9

Schématický výkres

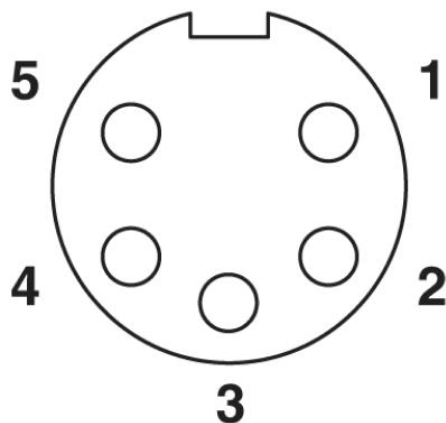

Obsazení pólů zásuvky 7/8"-16UNF, 5pólová, pohled ze strany zdířky

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.