

# CK2,5-ED-2,50BU AG

Obj.č.: 1663682


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663682>

Svinutý lisovací dutinkový kontakt 2,5, samostatný dutinkový kontakt, průřez vodiče 2,5 mm², postříbřený

## Údaje

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 123499 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                 |
| Celní tarif          | 74152900                                                                                             |
| Váha brutto v kusech | 0,00162 kg                                                                                           |
| Informace v katalogu | Strana 409 (CAT-4-2013)                                                                              |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Elektrické parametry

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámka                   | pro držáky kontaktu HC-M-06, HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A, HC-BB, HC-B a HC-HV, kvalita lisovaného spojení se určuje pomocí DIN EN 60 352-2 |
| Vnitřní odpor              | ≤ 0,003 Ω                                                                                                                                      |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C                                                                                                                              |

#### Mechanické parametry

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Průřez přípoje               | 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| Průřez přípoje AWG           | 14                           |
| Délka odizolování dílčí žíly | 7,5 mm (9,5 mm u HC-M-HV...) |
| Cykly zapojení               | ≥ 500                        |

#### Obecné parametry

|                    |                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provedení          | Zdířka - samostatný kontakt                                                                                                                     |
| Řada               | HC-M-06                                                                                                                                         |
| Technika připojení | Lisovaný spoj                                                                                                                                   |
| Pokyn pro montáž   | pro držáky kontaktu HC-M-06, HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A, HC-BB, HC-B a HC-HV. Kvalita lisovaného spojení se určuje pomocí DIN EN 60 352-2. |

#### Údaje o materiálu

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Materiál kontakt         | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | postříbřený  |

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

#### Příslušenství

| Informace     | Popis                   | Popis výrobku                                                                           |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nářadí</b> |                         |                                                                                         |
| 1676734       | CK1,6/2,5-MWZ           | Montážní nástroj, pro lisovací dutinkové kontakty CK 1,6... při malých průřezích vodiče |
| 1662722       | CK2,5-EWZ               | Nástroj pro odjištění, pro svinuté CK- 2,5-...kontakty                                  |
| 1687419       | CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 | Lisovací kleště pro svinuté kontakty CK 1,6 ED... a CK 2,5 ED...                        |

## Výkres/schéma

Výkres v měřítku

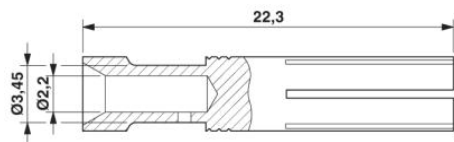

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.