

SACC-DSI-M12MS-12CON-M12

Obj.č.: 1553488


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553488>

Vestavný konektor senzoru/aktoru, 12pólový, M12, montáž zevniř stěny/vešroubováním se závitem M12, s přímým pájeným spojem

Údaje

EAN	 4 046356 157278
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,01088 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
21.09.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovitý proud při 40 °C	1,5 A
Jmenovité napětí	30 V
Počet pólů	12
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka)

Obecné parametry

Druh signálu / kategorie	Univerzální
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Způsob připojení	Pájecí trny
ukazatel stavu	ne

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

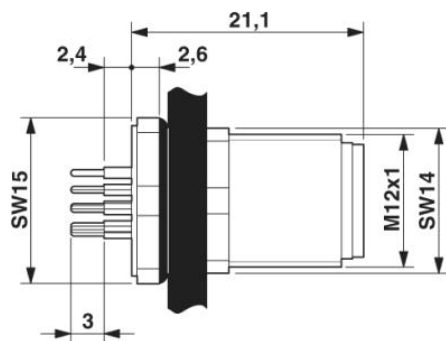

Schématický výkres

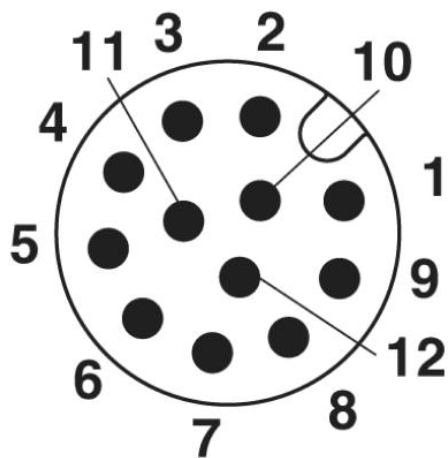

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.