

# CD-HF 100X80


Obj.č.: 3240363

Obrázek ukazuje variantu v šedé barvě


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240363>

Propojovací kanál, světle šedý, bezhalogenový, sestávající z horního a spodního dílu, šířka: 100 mm, výška: 80 mm, délka: 2000 mm

## Údaje

EAN	 4 046356 508483
Balení	6 ks
Celní tarif	39259020
Váha brutto v kusech	2,1667 kg
Informace v katalogu	Strana 543 (CAT-5-2013)

## Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
05.05.2009


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecné

Délka (b)	2000 mm
Výška	80 mm
Šířka (a)	100 mm
Barva	světle šedá RAL 7035
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 90 °C
Obsažené látky	bez obsahu halogenů
Materiálem	PC/ABS

### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Obecně</b>		
3240284	CD WR	Univerzální nosná svorka vodiče, perforovaná, pro propojovací kanály
3240367	CD-HF COVER 100	Kryt pro propojovací kanál, světle šedý, bezhalogenový, šířka: 100 mm, délka: 2000 mm
3240498	RVT-PA 4	Plastový rozpěrný nýt, pro průměr vyvrtaného otvoru 4 mm a tloušťku materiálu 1,5... 6 mm
3240499	RVT-PA 6	Plastový rozpěrný nýt pro průměr vyvrtaného otvoru 6 mm a tloušťku materiálu 1,5... 6 mm
1212478	UNIFOX-RVT P 4	Nýtovací nástroj, pro zpracování plastového rozpěrného nýtu RVT-PA 4
1212509	UNIFOX-RVT P 6	Nýtovací nástroj, pro zpracování plastového rozpěrného nýtu RVT-PA 6

## Výkres/schéma

Výkres v měřítku

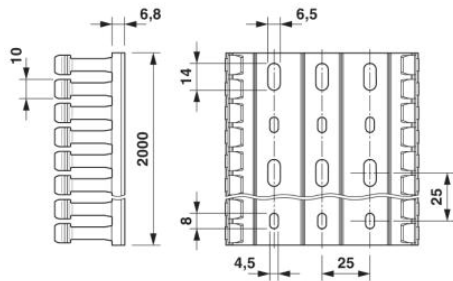

Prorážení otvorů je podle EN 50085

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.