

# C-BCI 2,5/2,8

Obj.č.: 3240046


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240046>

Plochá kabelová koncovka, modrá, 1,5 - 2,5 mm²,

## Údaje

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 452649 |
| Balení               | 100 ks                                                                                               |
| Celní tarif          | 85366990                                                                                             |
| Váha brutto v kusech | 0,00092 kg                                                                                           |
| Informace v katalogu | Strana 461 (CAT-5-2013)                                                                              |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
23.09.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecné

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Délka (b)                    | 28,5 mm           |
| Šířka (a)                    | 2,8 mm            |
| Barva                        | modrá             |
| Délka odstranění izolace     | 8 mm              |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2                |
| Teplota prostředí (provoz)   | -20 °C ... 105 °C |

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Krátkodobá teplota                     | 120 °C              |
| Trvalá teplota max.                    | 105 °C              |
| Obsažené látky                         | bez obsahu halogenů |
| Materiálem                             | měď                 |
| Délka rozsah kontaktu                  | 17,5 mm             |
| Délka pouzdra izolačního materiálu (c) | 11 mm               |
| Vnitřní rozměr izolačního límce (d)    | 4,5 mm              |
| Tloušťka materiálu (g)                 | 0,8 mm              |

#### Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

#### Výkres/schéma

Výkres v měřítku

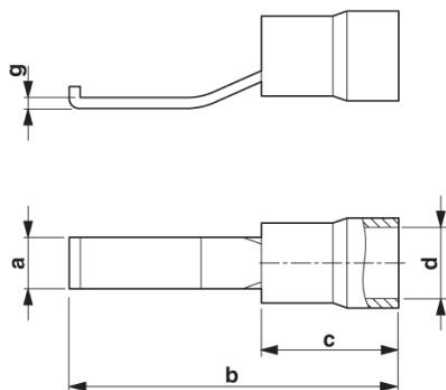

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.