

SACC-SQ-M12MS-5CON-20-L180

Obj.č.: 1456433


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1456433>

Vestavná zástrčka senzoru/aktoru, zástrčka 5pólová, M12, s kódováním A, montáž zepředu stěny/čtyřhranná přírubová montáž, pájení vlnou



Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
24.08.2010



Údaje

EAN	 4 046356 617048
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,01135 kg
Informace v katalogu	Strana 240 (CAT-2-2013)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	5
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)
Obecné parametry	
Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Druh signálu / kategorie	Univerzální
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP20
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zředu stěny Čtyřhranná příruba délka strany 20 mm
Způsob připojení	Pájecí trny
ukazatel stavu	ne

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky

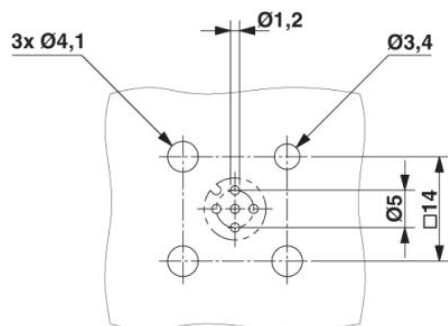


Výkres v měřítku

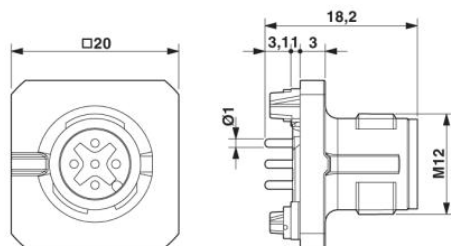

Vestavná zástrčka M12, čtyřhranná příruba

Schématický výkres

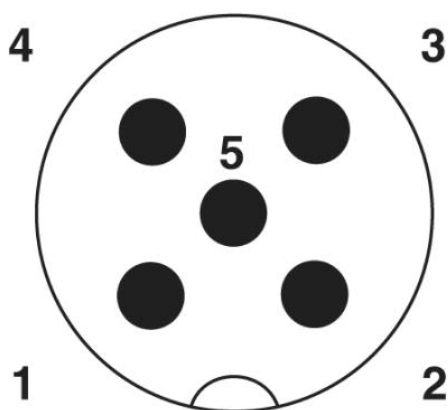

Zobrazení pólů zástrčky M12, 5-pólový, kódování A, pohled od trnů

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.