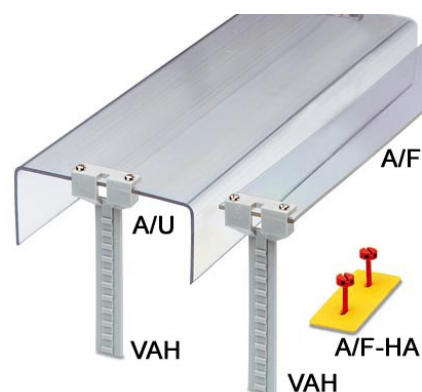



A/F 60 METER

Obj.č.: 1004979

Obrázek ukazuje kombinaci z variant A/F, A/U, VAH, A/F-HA


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004979>

Plochý pásový kryt, k zakrytí svorkovnic, 2 mm silný, 6 cm široký, navíc jsou zapotřebí 2 koncovky E/UK a 2 nastavitelné držáky krytu VAH. Max. dodávaná délka číní 100 cm

Údaje	
EAN	 4 017918 012328
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	39206100
Váha brutto v kusech	0,165 kg

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
01.04.2005


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné	
Délka (b)	1 m
Šířka (a)	60 mm
Barva	průhledná
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Materiálem	Polykarbonát PC

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.