

CD-HF 60X60

Obj.č.: 3240353

Obrázek ukazuje variantu v šedé barvě


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240353>

Propojovací kanál, světle šedý, bezhalogenový, sestávající z horního a spodního dílu, šířka: 60 mm, výška: 60 mm, délka: 2000 mm

Údaje

EAN	 4 046356 508384
Balení	12 ks
Celní tarif	39259020
Váha brutto v kusech	1,1667 kg
Informace v katalogu	Strana 543 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
05.05.2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	2000 mm
Výška	60 mm
Šířka (a)	60 mm
Barva	světle šedá RAL 7035
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 90 °C
Obsažené látky	bez obsahu halogenů
Materiálem	PC/ABS

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

CSA, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
3240284	CD WR	Univerzální nosná svorka vodiče, perforovaná, pro propojovací kanály
3240372	CD-HF COVER 60	Kryt pro propojovací kanál, světle šedý, bezhalogenový, šířka: 60 mm, délka: 2000 mm
3240498	RVT-PA 4	Plastový rozpěrný nýt, pro průměr vyvrtaného otvoru 4 mm a tloušťku materiálu 1,5... 6 mm
3240499	RVT-PA 6	Plastový rozpěrný nýt pro průměr vyvrtaného otvoru 6 mm a tloušťku materiálu 1,5... 6 mm
1212478	UNIFOX-RVT P 4	Nýtovací nástroj, pro zpracování plastového rozpěrného nýtu RVT-PA 4
1212509	UNIFOX-RVT P 6	Nýtovací nástroj, pro zpracování plastového rozpěrného nýtu RVT-PA 6

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

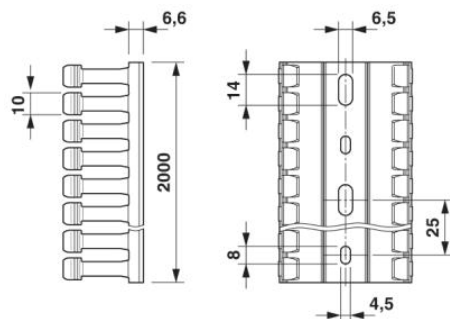

Prorážení otvorů je podle EN 50085

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.