


VS-PP-F-SCRJ

Obj.č.: 1658121


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1658121>

Propojovací panel, SCRJ, montáž na nosné lišty, IP20, 1 zásuvné místo, zásuvka/zásuvka, použitelný se skleněnými vlákny, vlákny Multimode, HCS a polymerovými vlákny

Údaje	
EAN	 4 046356 149167
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0504 kg
Informace v katalogu	Strana 134 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2008


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet pólů	2
Počet zásuvných míst	1
rozložení konektoru	SCRJ podle DIN EN 50377-6-1
druh vlákna	GOF, HCS, POF
průměr dutinky	2,50 mm

Cykly zapojení	≥ 500
Vnější průměr vedení	4,5 mm ... 8 mm
Barva	šedá
Teplota prostředí (provoz)	-10 °C ... 60 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	PC-GF
Materiál dutinky	Zirkonová keramika
barva držák dutinky	bílá
Druh ochrany	IP20

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

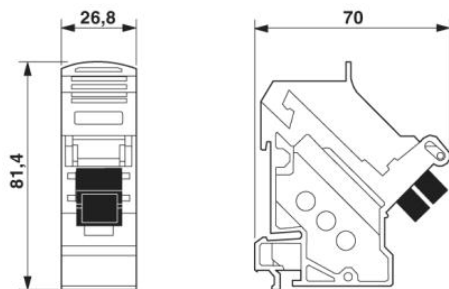

Propojovací pole SCRJ

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.