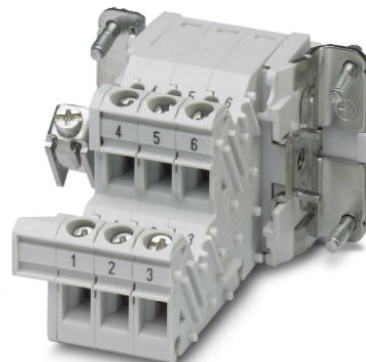


HC-B 6-A-UT-PER-F

Obj.č.: 1648066


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1648066>

HEAVYCON terminal adapter socket insert, B6 series, 6-pos., for the right side of the control cabinet, screw connection.

Údaje

EAN	 4 017918 969691
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0844 kg
Informace v katalogu	Strana 445 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Elektrické parametry

Poznámka	Pro montážní příruby HEAVYCON-ADVANCE a montážní kryt HEAVYCON provedení B6. Zásuvková spojení mohou být uvedena do provozu jen ve stavu bez zatížení / napětí.
Počet pólů	6
Přípojka podle normy	IEC / EN
Zatěžovací napětí (III/3)	500 V

Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Jmenovitý proud	16 A

Mechanické parametry

Typ konstrukce	B6
Závit šroubu	M3
Technika připojení	Šroubové připojení
Utahovací moment	0,5 Nm ... 0,8 Nm
Délka odizolování dílčí žíly	12 mm
Průřez přípoje	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez přípoje AWG	20 ... 14

Obecné parametry

Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	Ag
Materiál držák kontaktu	PA
Vzdálenost otvorů horizontální	44 mm
Výška	74,2 mm
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Přípojka podle normy	IEC / EN
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Pokyn pro montáž	Kódování i kódovacím profilem CP-HC (1686478). HC-B6.../ HC-B10...pro 2 kódovací profily. HC-B16.../ HC-B24...pro 4 kódovací profily.
	Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí.

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace Popis Popis výrobku

Montáž

1775240	HC-KA-FE	Prvek patky, k montáži na nosné liště NS 32, nosné liště NS 35/7.5 nebo nosné liště NS 35/15, výměnný mezi základním prvkem a bočnicí
1660083	HC-VSH	Blokovací šroubovací pouzdro, pro pevné spojení kontaktních vložek a adaptérů svorek k montáži na lištu

Obecně

1644326	HC-B-3PE	PE-násobič, pro 3 PE-přípojky, pro kontaktní vložky HC-B (kromě HC-B..E..ZZ) / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64
1604997	HC-B-PES	Šroub PE, pro kontaktní vložky HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64
1772722	HC-CB	Kódovací svorník, umožňuje nezaměnitelné zasunování až šesti konektorů se stejným počtem pólů
1676860	HC-CBU	Kódovací zásuvka pro kódování až 16 konektorů
1676857	HC-CST	Kódovací kolík pro kódování až 16 konektorů

Značení


1050004	ZB 5 :UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,1 x 10,5 mm
---------	------------------	--

Zástrčka / adaptér

1686478	CP-HC	Profil kódování, 4 profily kódování na pás, 40 pásů na VPE, k nasunutí do kódových drážek
---------	-------	---


Výkres/schéma

Diagram

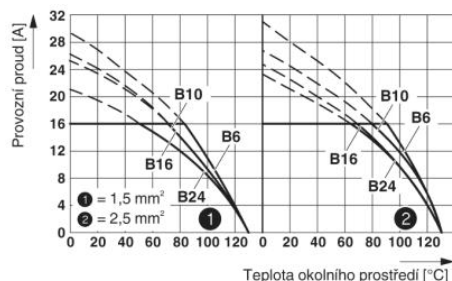


Zátěžový diagram

Výkres v měřítku

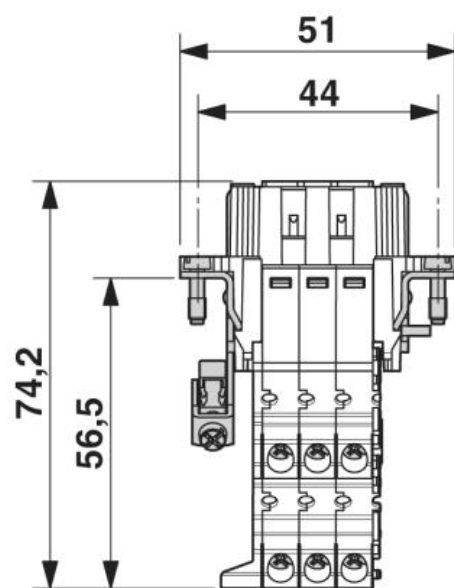

Připojovací stěna

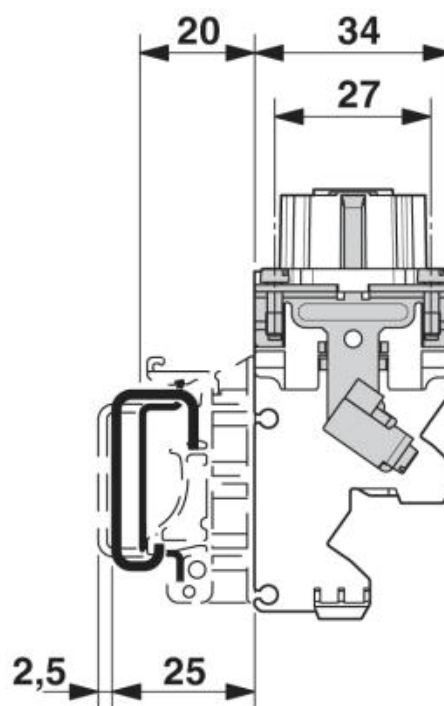

Boční pohled

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.