


C-BCSI 6/10X2,8

Obj.č.: 3240546

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240546>Plochá kabelová koncovka, žlutá, 4 - 6 mm², rozměr kolíku
24 x 2,8 mm**Údaje**

EAN	 4 046356 537957
Balení	100 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00139 kg
Informace v katalogu	Strana 461 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktuWEEE/RoHS-compliant since:
23.09.2009

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje**Obecné**

Délka (b)	24 mm
Šířka (a)	2,8 mm
Barva	žlutá
Délka odstranění izolace	9 mm
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 105 °C

Krátkodobá teplota	120 °C
Trvalá teplota max.	105 °C
Obsažené látky	bez obsahu halogenů
Materiálem	CU
Délka rozsah kontaktu	10 mm
Délka pouzdra izolačního materiálu (c)	14 mm
Vnitřní rozměr izolačního límce (d)	6,6 mm
Tloušťka materiálu (g)	1 mm

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

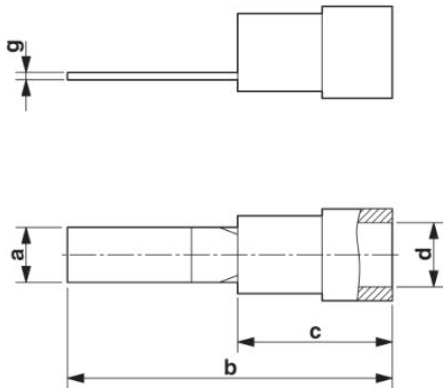

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.