

SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/AD-2L


Obj.č.: 1400794



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1400794>

Kabel pro snímače / akční členy, 5-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12, Kódování A, na Konektor ventilu AD (tlakový spínač), s 2 LED, Délka kabelu: 1,5 m

Údaje

EAN	 4 046356 510332
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,1007 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
11.05.2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství		
Informace	Popis	Popis výrobku
Jištění		
1558988	SAC-M12-EXCLIP-M	Pojistná sponka pro stranu kolíku různých zásuvných konektorů senzorů/aktorů M12, zabraňující oddělení zásuvkových spojení bez nářadí
Montáž		
1403779	SAC-V-SCREW-M3-29 KNURL	Šroub s čokovitou hlavou v provedení z plastu s rýhováním, M3 x 40
Nářadí		
1208432	SAC BIT M12-D15	Zásuvný nástavec k montáži kabelů senzoru/aktoru s konektorem M12 a pro konektor M12 technikou zářezového spoje QUICKON, pro 4mm šestihranný pohon
1212582	SF-BIT-PH 1-70	Šroubový bit, kříž PH, forma E6,3, 1/4", velikost: PH 1 x 70 mm, tuhý, vhodný pro držák podle DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
1208429	TSD 04 SAC	Momentový šroubovák, s přednastaveným krouticím momentem 0,4 Nm a 4mm šestihranným pohonem pro konektory M12
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adaptérový bit, pro momentové nástroje TSD-M..., E6,3-1/4" pohon, s šestihranem 4 mm pro uchycení SAC bitů
Ochranné a uzavírací prvky		
1430873	PROT-M12 FS-PA-CHAIN	Uzavírací krytka M12 z plastu s upevňovací páskou pro vedení senzoru, pro neobsazené zástrčky M12
Značení		
1051993	B-STIFT	Značkovač, k ručnímu popisu nepotištěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm
1013944	PABA RD/15	Zástrčný štítek, Pás, červená, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Navlečení, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
1013151	PABA WH/15	Zástrčný štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Navlečení, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
1013698	PABA YE/15	Zástrčný štítek, Pás, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Navlečení, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
1013122	PATO 2/15	Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotištěné, Způsob montáže: Připnutí, průměr kabelu: 2,8-4,4 mm, Velikost popisovaného pole: 4 x 15 mm


1013135	PATO 3/15	Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotíštěné, Způsob montáže: Připnutí, průměr kabelu: 4,4-6,7 mm, Velikost popisovaného pole: 4 x 15 mm
1013148	PATO 4/15	Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotíštěné, Způsob montáže: Připnutí, průměr kabelu: 6,7-10 mm, Velikost popisovaného pole: 4 x 15 mm

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

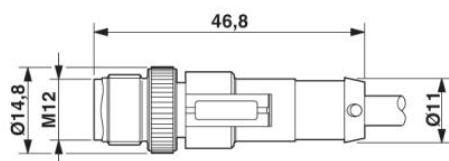

přímá vidlice M12 x 1

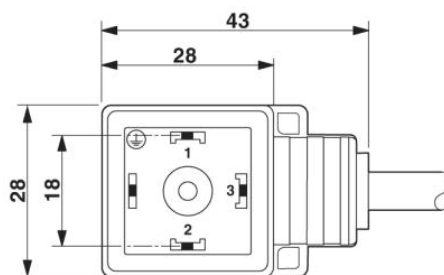

konektor ventilu, konstrukce AD

Konektor ventilu, provedení AD, pohled ze strany



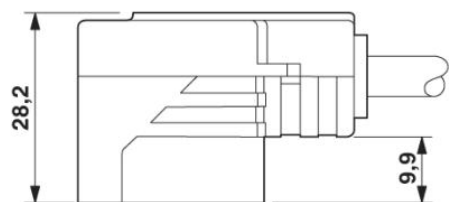


Schéma zapojení

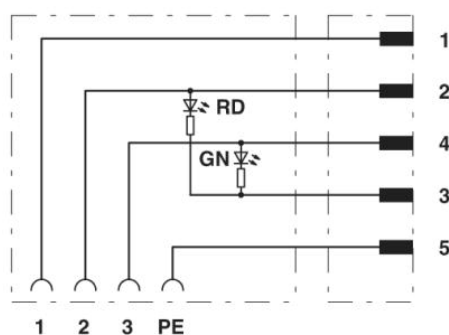


Obsazení kontaktů konektoru M12 a konektoru ventilu

Schématický výkres

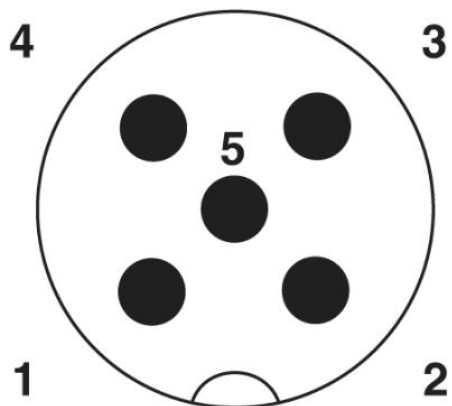


Zobrazení pólů zástrčky M12, 5-pólový,
kódování A, pohled od trnů

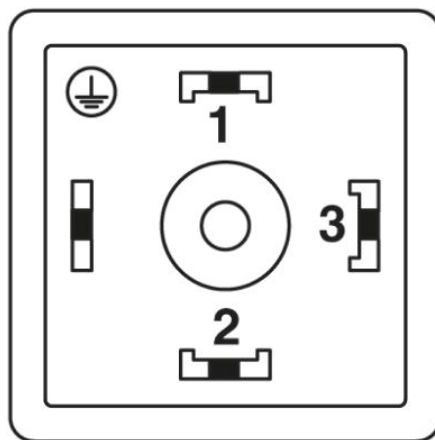

Obsazení pólů konektoru ventilu,
konstrukce AD

PUR bezhalogenový černý [PUR]

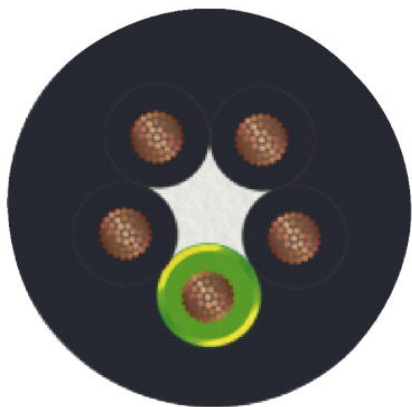

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.