

Sada pro svařování plastů

portasol
PROFESSIONAL



Obj. č.: 58 83 60

Vážený zákazníku,




děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup sady pro svařování plastů.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



portasol[®]

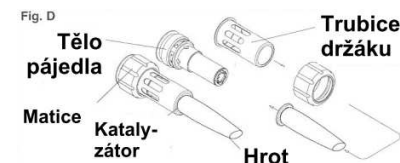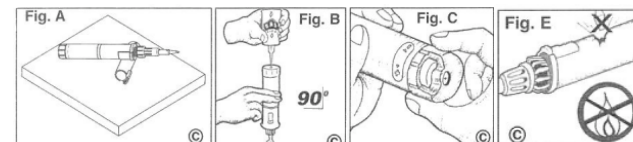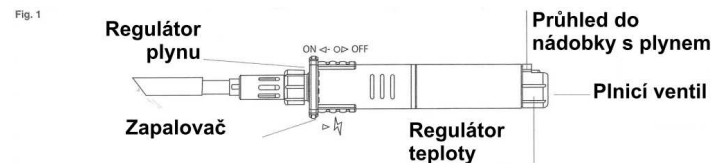

Bezpečnostní předpisy

Sada obsahuje hořlavý stlačený plyn. Při jeho používání buďte opatrní.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Doplňte butanovým plynem značky Braun, Colibri, Ronson, Rowenta nebo jiným kvalitním butanovým plynem určeným pro zapalovače, a to v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně. Nepoužívejte žádný jiný druh hořlaviny.

Při zapalování resp. při nastavování regulátoru může dojít k silnému výronu plynu, ožehnutí nebo ke kolísání od červené po černou. V každém případě držte pájedlo dále od obličeje a těla.

Předtím, než pájedlo odložíte, přesvědčte se, že je plamen uhašený.

Upozornění!

Z výstupního otvoru se uvolňují horké plyny (625 °C). Nenechávejte pájedlo bez dozoru. Když jej odkládáte, výstupní otvor otočte směrem nahoru a pájedlo umístěte na víčko (obr. A).

Dejte pozor, aby vám pájedlo neupadlo.

Pájedlo nepoužívejte, pokud je poškozené.

Chraňte pájedlo před teplotami nad +50 °C a před dlouhodobějším působením slunečního záření.

Nepropichujte a nepropalujte (obr. E).

V blízkosti ohně resp. hořlavých materiálů pájedlo neplňte, nezapalujte a nepoužívejte.

Víčko nasazujte až v době, kdy je pájedlo vypnuté a hrot je vychlazený.

Pájedlo nerozebírejte, neseřizujte a neopravujte. Uživatel sám nesmí provádět údržbu.

Nevdechujte výpary z tavidel, plastů, pěnových hmot apod.

Plnění plynem (obr. B)

Před plněním plynem přepněte vypínač do polohy „Aus“ („off“ = vypnuto).

Plnění provádějte pouze v dobře větrané místnosti.

 
K doplňování není za normálních okolností potřeba žádný propojovací prvek.

Při plnění (obr. A) držte pájedlo ve svislé poloze tak, aby plnicí ventil směřoval nahoru. Nádobku, ze které plyn doplňujete, tlačte směrem dolů, na plnicí ventil.

Plnění ukončete, jakmile z ventilu vystupuje plyn. Nepřeplňujte!

Přes průsvitnou část tlačítka pro regulaci teploty byste měli vidět trochu kapalného plynu; samotné výpary z plynu nezaručí dostatečný tlak.

Pořadí při zapalování

Pájedlo se zapaluje piezoelektrickým systémem. Vypínač je označen symboly „1–0“. Spínač zapalování je označen symbolem „“.

Horký vzduch: Nasaďte hrot, který jste si zvolili, a upevněte ho aretačním prstencem / manžetou. Nastavte regulátor teploty na maximum. Pájedlo držte dále od obličeje a těla a vypínač posuňte směrem k hrotu, aby plyn mohl unikat. Zaklapněte piezozapalovač a lehkým tlakem palce na regulátor plynu ho nechte vrátit do výchozí pozice. Tak může přerušovač proudu plynu uhasit zapalovací plamínek a kontrolu nad hořením přebere katalyzátor. Rozpálený katalyzátor ve výstupním otvoru na spodním konci hrotu / na celém horkovzdušném hrotu indikuje správný provozní režim.

Nastavení teploty (obr. C)

Teplotu pájecího hrotu a proudu plynu můžete nastavit pomocí regulátoru v rozmezí od „+“ do „–“.

U typu Pro Piezo znamená největší čtvereček „+“ a nejmenší čtvereček „–“.

Výměna pájecího hrotu (obr. D/E)

Upozornění!

Pájedlo nechte úplně vychladnout. Hrot můžete snadno vyměnit tak, že uvolníte matici a přetáhnete hrot, trubici a matici. Sejměte hrot a nahraďte ho novým resp. jiným hrotem. Sestavte v obráceném pořadí (obr. D).

Recyklace



Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Délka (s víčkem)	178 mm
Hmotnost (bez plynu, s víčkem a hrotem)	75 g
Doba provozu (v závislosti na nastavení)	45 minut
Teplota hrotu (max.) horkovzdušný hrot	625 °C
Počet wattů (srov. hodnota)	75 W
Doba plnění (prům.)	10 sekund
Druh plynu k doplňování	butanový plyn do zapalovačů
Počet hrotů	2
Piezozapalování	ano
Životnost zapalovače (průměrně)	50 000x
Bezpečnostní vypínač	ano
Nastavitelná teplota	ano
TUV atest	TUV

Pro Piezo

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/05/2012