

Plynový hořák s regulací MT-6804



Obj. č.: 58 84 64

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup regulovatelného plynového hořáku MT-6804.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Plynový hořák vytváří velký, regulovatelný a neblízkavý modrý plamen s teplotou až 1300°C. Zapalovací mechanismus je vestavěný. Množství plynu je nastavitelné na plynovém hořáku a plynový hořák je tedy univerzálně použitelný.


Hořák slouží k měkkému nebo tvrdému pájení. Navíc jím mohou být ohřívány nebo taveny hořlavé nebo nehořlavé látky.

Plynový hořák smí být plněn a provozován pouze s plynem do zapalovačů (isobutan).

Bezpodmínečně zamezte přímému kontaktu hořáku s vodou!

Popis a ovládací prvky

- 1 Tryska
- 2 Plynový regulátor
- 3 Piezo zapalování
- 4 Pojistka zapalování
- 5 Plnicí ventil
- 6 Odnímatelný podstavec
- 7 Rukojeť s integrovaným zásobníkem plynu

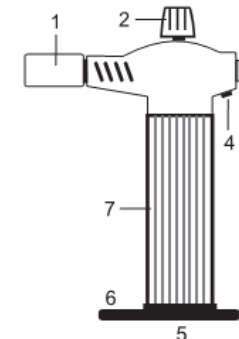

Uvedení do provozu

Z bezpečnostních důvodů se plynový hořák dodává nenaplňný. Abyste jej mohli použít, musíte před prvním použitím nádržku hořáku nejdříve naplnit.

Naplnění plynové nádržky



Plynový hořák se plní plynem do zapalovačů (isobutan). Nádržku doplňujte pouze v době větrané místnosti, vyhněte se přítomnosti přímého plamene (nebezpečí výbuchu!). Hořák může být plněn pouze ve vychlazeném stavu.

Při plnění hořáku postupujte následovně:

- Otočte plynovým regulátorem (2) po směru hodinových ručiček.
- Obraťte hořák dnem vzhůru, takže plnicí ventil (5) bude směřovat směrem vzhůru. Případně odejměte podstavec (6).
- Nasadte nádobu s plynem (pokud je to nutné, použijte odpovídající adaptér) na plnicí ventil (5). Nádobku tlačte směrem dolů ve vertikálním směru. Nyní plyn proudí z nádoby do nádržky hořáku. Proces plnění trvá cca 3 – 5 sekund.



Pokud plyn začne unikat, okamžitě přerušte plnicí proces. Může dojít ke vzniku výbušné směsi vzduchu a plynu. Dbejte na to, aby byla místnost plně vyvětrána předtím, než budete zapalovat plynový hořák nebo jiné zdroje otevřeného plamene.

- Po ukončení procesu plnění vyčkejte cca 3 minuty, než začnete plynový hořák používat. Hladina doplněného plynu se musí stabilizovat.

Obsluha

Po naplnění plynem je hořák připraven k použití.



Hořák vždy držte tak, aby ústí trysky směřovalo od vašeho těla. Nikdy nesměřujte hořák na osoby nebo zvířata.

Modrý plamen je při světle špatně rozeznatelný!

Při zapálení hořáku postupujte následovně:

- Posuňte pojistku zapalování (4) doprava. Pojistka uvolní zapalovací mechanismus.
- Plynovým regulátorem (2) otočte minimálně 5x proti směru hodinových ručiček. Nyní byste měli slyšet plyn unikající z trysky.
- Nyní stiskněte piezo zapalování (3). Případně může být nutné, stisknout tlačítko zapalování (3) několikrát, dokud nedojde ke vznícení.
- Tvar plamene můžete nyní stupňovitě nastavit pomocí regulátoru (2).
- Pro vypnutí hořáku, otočte plynovým regulátorem (2) po směru hodinových ručiček, dokud nedojde k uzavření ventilu (dokud půjde ventilem točit bez použití síly). Plamen zhasne.
- Posuňte pojistku zapalování (4) zpět doleva. Zapalovací mechanismus je nyní zablokován.



Před uskladněním vždy nejdříve nechte plynový hořák vychladnout.
Nebezpečí požáru!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do plynového hořáku. Případné opravy svěžte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Plynový hořák kromě plnění plynem nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku

Technické údaje

Teplota plamene	Max. 1300 °C
Délka provozu	Max. 20 minut nepřerušeno použití
Plyn	Isobutan (plyn do zapalovačů)
Objem nádržky	28 ml (na 60 až 80 minut provozu)
Provozní a skladovací teplota	-10 až +40 °C
Rozměry (D x Š x V)	176 x 69 x 123 mm
Hmotnost	cca 180 g

Příklad tohoto návodu zajišťuje společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

AK/11/2011